

## PTSI 4 DCM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

断面積 1.5 ~ 6 mm の未切断ケーブル使用の分配器。  
電源 / T 分岐タップは、プッシュイン接続 (0.5 ~ 10 mm) またはプラグイン接続 (0.5 ~ 4 mm) を介して接続します。

色分けマーキングは、配線割り当てを明確にします。

- 電源
- 電力分配
- 電源ブランチ

## 一般注文データ

バージョン	, ディストリビューション, 800, IP20, ポリアミド, PUSH IN, 極数 (テキスト): 5
注文番号	<a href="#">3021780000</a>
種別	PTSI 4 DCM
GTIN (EAN)	4099986937840
数量	1 items

## PTSI 4 DCM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## 技術データ

www.weidmueller.com

## 寸法と重量

深さ	55 mm	奥行き (インチ)	2.1654 inch
高さ	85 mm	高さ (インチ)	3.3464 inch
幅	57 mm	幅 (インチ)	2.2441 inch
正味重量	100 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
------	----------------	------	----------------

## 一般データ

絶縁材	ポリアミド	シリコン	いいえ
色	黒色	保護度合い	IP20
UL 94 可燃性等級	V-0	取り付け方式	接続されている
機能	ディストリビューション	コーディング可能	PE + GND にコーディング
テストポイント	2 mm	電圧種別	DC
極数(テキスト)	5	接点 / 極数	1
導体接続方法	PUSH IN	カートリッジヒューズ	6.3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
導体取り出し方向	90°	ヒューズホルダー (カートリッジホルダー)	旋回

## 締め付け力、押し込み接続

極数	5
----	---

## 締め付け力

接続データ 接点要素のブランチ/電源引込	導体接続方法	PUSH IN
	ツールの運用刃寸法	3.0 x 0.5 mm
	被覆剥き長さ	12.00 mm
	極数	5
	導体接続断面積、固定式、最大	4 mm <sup>2</sup>
	導体接続断面積、固定式、最小	0.50 mm <sup>2</sup>
	導体接続断面積、燃線、最大	4.00 mm <sup>2</sup>
	導体接続断面積、燃線、最小	0.50 mm <sup>2</sup>
	導体接続断面積、細径燃線、最大	4.00 mm <sup>2</sup>
	導体接続断面積、細径燃線、最小	0.50 mm <sup>2</sup>
	導体接続断面積、最細径燃線、最大	4.00 mm <sup>2</sup>
	導体接続断面積、最細径燃線、最小	0.50 mm <sup>2</sup>
	導体接続断面積、フェール端子付属仕様	フェール端子のタイプ プラスチックカラー付き 12 mm 標準 DIN 46228/4 断面積、最小 0.5 mm <sup>2</sup> 断面、最大 4 mm <sup>2</sup>
		フェール端子のタイプ プラスチックカラー付き 12 mm 標準 DIN 46228/4 断面積、最小 0.5 mm <sup>2</sup> 断面、最大 4 mm <sup>2</sup>
		フェール端子のタイプ プラスチックカラー付き 8 mm 標準 DIN 46228/4 断面積、最小 0.5 mm <sup>2</sup> 断面、最大 4 mm <sup>2</sup>

## 技術データ

フェルール端子のタイプ	プラスチックカラー付き 8 mm
標準	DIN 46228/4
断面積、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
断面、最大	4 mm <sup>2</sup>
フェルール端子のタイプ	ツインワイヤエンドフェ ルール
断面積、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
断面、最大	4 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		



**PTSI 4 DCM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PTB

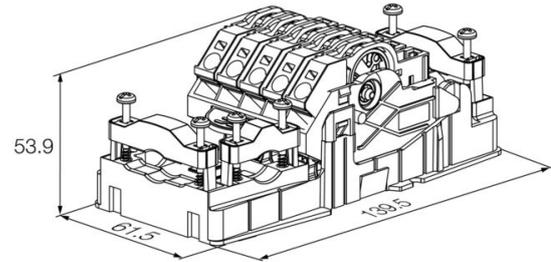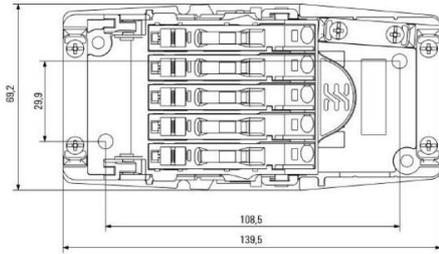

## PTSI 4 DCM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ヒューズ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

## 一般注文データ

種別	GZ 0.5A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">1460580000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 0.5 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266603	
数量	10 ST	
種別	GZ 1.0A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">1460590000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 1 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266634	
数量	10 ST	
種別	GZ 10.0A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">1460640000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 10 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266801	
数量	10 ST	
種別	GZ 12.5A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">1460650000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 12.5 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266627	
数量	10 ST	
種別	GZ 2.0A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">1460600000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 2 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266719	
数量	10 ST	
種別	GZ 3.0A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">1460610000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 3 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266702	
数量	10 ST	
種別	GZ 5.0A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">1460620000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 5 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266610	
数量	10 ST	
種別	GZ 7.0A/F	バージョン
注文番号	<a href="#">1460630000</a>	小型ヒューズ, 即効性, 7 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266726	
数量	10 ST	