

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



標準 M12 システムでは、スリーブをネジで締める必要があり、振動ガードによって動作が妨げられていますが、M12 プッシュプルは、実績で知られるガーデンホースシステムと同様にワンクリックで動作します。音によるロック機能により、安全で信頼性の高い接続が保証され、良好なシールを保証します。新型 SAI M12 プッシュプル分電器は、M12 プラグインコネクタに加えて、新型M12 プッシュプルプラグインコネクタにも使用可能。

一般注文データ

バージョン	M23 コンセント付属, 12極, M12, M23, 30 V, A
	コード化, LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線 タイプ: 国民新党
注文番号	<u>3023680000</u>
種別	SAI-04D-VP3V-4A-P12L-PNP
GTIN (EAN)	4099986944688
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

金メッキ

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
	ϵ		
ROHS	適合		
寸法と重量			
高さ	35.2 mm	高さ(インチ)	1.3858 inch
画	56 mm	幅(インチ)	2.2047 inch
· ・ ・ ・	108 mm	長さ (インチ)	4.252 inch
xc E味重量	250 g	Re (12))	4.232 111011
<u> </u>			
動作温度	-25 - 80°C		
凯作·温及	-25 - 60 C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Bumetrizo	le (UV-326) 3896-11-5	
SCIP	aff684c1-bd47-44d6-8d6c	-78b6bd183080	
接続データ			
分電器出力部	M23 コンセント付属, 12 極	締付けトルク	M12: 0.4 Nm, M23: 2.5Nm
票準			
コネクタ規格	IEC 61076-2-010		
一般的な技術データ			
	ねじ込み, IP67	プラグインステーションのコーディング	` ^ ¬ードル
★ 時 反 口 り	4 4	<u>ノブシャンステーションのコーティンシ</u> コンタクトソケット数	4
^{聖奴} 妾続スレッド	M12, M23	カー カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ	V-0
女能スレット ED	はい	大火宇助 LEDイニシエータ	はい
-ED 桑作表示の LED カラー	 緑色	LED1 ーンエータ I/O 機能対応 LED カラー	 黄色
************************************		1/0	典 巴
メ			
亟数	4	ケーブルキャリアに最適	いいえ
材料データ			
) フリング材質	FKM、NBR	ハウジング主要材質	PBT
ファンラ 村員 ディストリビュータ素材	プラスチック	ハウシング王安州貝 ハウジング色	黒色
アイストッピュータ系例 接占材質	CuSn Cu7n	バックラック E 接触表面	会メッキ

接点材質

接点支持素材

カタログステータス / 図面 2

接触表面

CuSn, CuZn

PA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

電気データ

定格電圧、最小	10 V	定格電圧、最大	30 V
スロット当たりの最大電流容量	4 A		10 A
信号当たりの電流	2 A	電気的絶縁可能	いいえ

分類

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11
ECLASS 11.0	27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

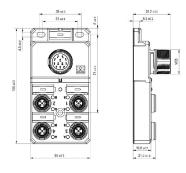

詳細図面


M23-Schraubanschluss: Mit O-Ring verwenden M23 Screw connection: Use with O-ring M23-Schnellanschluss: O-Ring entfernen

M23 Quick connection: Remove O-ring







極スキーム

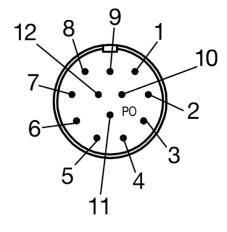

極スキーム

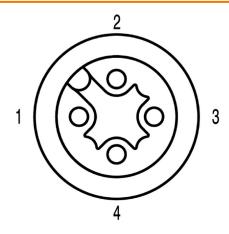

配線図

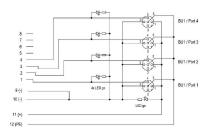



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

- 一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:
- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式 のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 ESG 9/20 MC NE WS 注文番号 1609940000 GTIN (EAN) 4008190203528 数量 200 ST バージョン

ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能

PUSH IN



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを 提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

ー般注文データ

種別	SAISGP-P-4A-4/8-P12	バージョン
注文番号	<u>3153290000</u>	フィールド接続可能コネクタ, M12 Push-Pull
GTIN (EAN)	4099987636162	
数量	1 ST	
種別	SAISWP-P-4A-4/8-P12	バージョン
種別 注文番号	SAISWP-P-4A-4/8-P12 3153300000	バージョン フィールド接続可能コネクタ, M12 Push-Pull
	· ·	

作成日 16.11.2025 06:01:47 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

M12



保護キャップは、未割り当てのプラグインステーション を外部の影響から保護します。

一般注文データ

種別 SAI-SK-M12-PushPull 注文番号

3123470000

GTIN (EAN) 数量

バージョン

保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ