

## 製品イメージ



IP65

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準 |
| 注文番号       | <a href="#">3031350000</a>                                           |
| 種別         | HDC 24B TLU                                                          |
| GTIN (EAN) | 4099986976597                                                        |
| 数量         | 1 items                                                              |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 120 mm | 奥行き (インチ) | 4.7244 inch |
| 高さ   | 61 mm  | 高さ (インチ)  | 2.4016 inch |
| 幅    | 46 mm  | 幅 (インチ)   | 1.811 inch  |
| 正味重量 | 278 g  |           |             |

## 温度

制限温度 125 °C ... -40 °C

## 環境製品コンプライアンス

耐薬品性

|      |            |
|------|------------|
| 物質   | アセトン       |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 掘削油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | ディーゼル      |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | エチルアルコール   |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 作動油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 冷却剤        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 石油ベンジン     |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 汗          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 高級ガソリン     |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 水          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 紫外線        |
| 耐薬品性 | 不安定        |
| 物質   | オゾン        |
| 耐薬品性 | 不安定        |

## バージョン

|         |          |              |               |
|---------|----------|--------------|---------------|
| カバー     | カバーなし    | 側方ケーブル取り入れ口数 | 0             |
| ハウジング設計 | プラグハウジング | ロックシステム設計    | エンドロッククランプ、下側 |
| 設計      | 標準       | 設置サイズ        | 8             |
| ケーブル導入口 | いいえ      | 種別           | プラグ           |

## 技術データ

|            |            |              |          |
|------------|------------|--------------|----------|
| クランプのバージョン | 終端ロック用クランプ | シーリング        | シーリング無し  |
| 内付スレッド     | M 32       | 色 (RAL)      | RAL 7035 |
| BG         | 8          | Moduplug®に最適 | はい       |

## 一般データ

|      |      |       |            |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

## 寸法

|          |        |           |       |
|----------|--------|-----------|-------|
| ケーブル導入口  | いいえ    | 幅ハウジングC   | 43 mm |
| ハウジングの全長 | 120 mm | ハウジングBの高さ | 63 mm |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

図面


製品イメージ



製品イメージ



図面

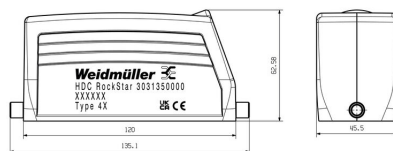

## アクセサリ

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 種別         | HDC 24B TLU                | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1213900000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190176303              | ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口       |
| 数量         | 1 ST                       | サイズ: none                                  |

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 種別         | HDC 24B SLU 2PG21G         | バージョン                                                                           |
| 注文番号       | <a href="#">1662720000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口 |
| GTIN (EAN) | 4008190419240              | サイズ: PG 21                                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |
| 種別         | HDC 24B SLU 2M25G          | バージョン                                                                           |
| 注文番号       | <a href="#">1787880000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口 |
| GTIN (EAN) | 4032248205325              | サイズ: M 25                                                                       |
| 数量         | 1 ST                       |                                                                                 |

## アクセサリ

## カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 種別         | HDC 24B KLU 1M25G          | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1968340000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ |
| GTIN (EAN) | 4032248689378              | プリングハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取        |
| 数量         | 1 ST                       | り入れ口サイズ: M 25                               |

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 種別         | HDC 24B SLU 1M25G          | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1901560000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー |
| GTIN (EAN) | 4032248521395              | スハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ        |
| 数量         | 1 ST                       | 口サイズ: M 25                                  |