

## IE-FC-SFPP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| バージョン      | FrontCom, シングルフレーム, プラスチックフレームおよびカバー, 制御ノブのロック |
| 注文番号       | <a href="#">3041950000</a>                     |
| 種別         | IE-FC-SFPP-KNOB                                |
| GTIN (EAN) | 4099987013147                                  |
| 数量         | 1 items                                        |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

|       |          |           |             |
|-------|----------|-----------|-------------|
| 深さ    | 27.5 mm  | 奥行き (インチ) | 1.0827 inch |
| 高さ    | 134 mm   | 高さ (インチ)  | 5.2756 inch |
| 幅     | 67 mm    | 幅 (インチ)   | 2.6378 inch |
| 壁厚、最小 | 1 mm     | 壁厚、最大     | 5 mm        |
| 正味重量  | 322.53 g |           |             |

## 温度

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
|------|------|----------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ


|        |                                      |       |            |
|--------|--------------------------------------|-------|------------|
| 製品種類   | シングルフレーム, プラスチックフレームおよびカバー, 制御ノブのロック | 保護度合い | IP65, 閉鎖状態 |
| 材質フレーム | 強化ポリカーボネートガラス繊維                      | 材質カバー | ポリカーボネートPC |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 |             |             |


図面

寸法図

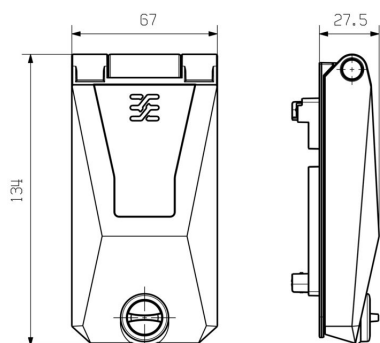


単位：ミリ

設置カットアウト

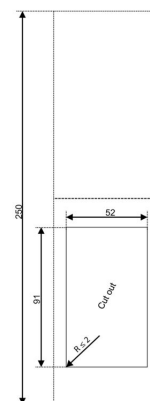


単位：ミリ

寸法図

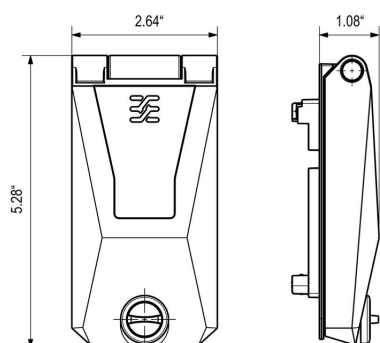

単位：インチ

設置カットアウト

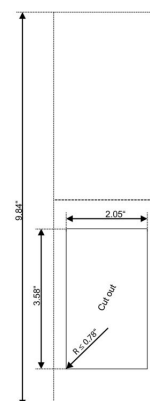

単位：インチ

## アクセサリ

## 空白、裏面接着加工



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます  
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | SM 27/18 K MC NE WS        | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1707270000</a> | SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 白色  |
| GTIN (EAN) | 4008190925116              |                                       |
| 数量         | 80 ST                      |                                       |
| 種別         | SM 27/18 K MC NE SI        | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1713760000</a> | SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 銀色  |
| GTIN (EAN) | 4008190331177              |                                       |
| 数量         | 80 ST                      |                                       |
| 種別         | SM 27/18 K MC NE GR        | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1073340000</a> | SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4032248831425              |                                       |
| 数量         | 80 ST                      |                                       |

## FrontCom Vario 対応アクセサリ



## 一般注文データ

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 種別         | IE-FC-KEY                  | バージョン                          |
| 注文番号       | <a href="#">1465930000</a> | FrontCom, スペアキー, シングルフレーム, その他 |
| GTIN (EAN) | 4050118272314              |                                |
| 数量         | 1 ST                       |                                |

## IE-FC-SFPP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 種別         | IE-FC-PWPC                 | バージョン                    |
| 注文番号       | <a href="#">1450820000</a> | FrontCom, 接触防止, シングルフレーム |
| GTIN (EAN) | 4050118255584              |                          |
| 数量         | 1 ST                       |                          |

## 空白

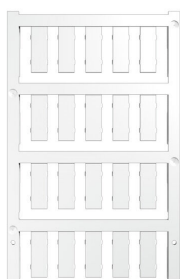

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 種別         | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS   | バージョン                                        |
| 注文番号       | <a href="#">1736181044</a> | ESG, デバイスマーカー x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4008190985950              |                                              |
| 数量         | 200 ST                     |                                              |