

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PrintJet CONNECTでは、これらの要求を上回る高性能インクジェットプリンターを開発しました。さらに、PrintJet MINIは、小規模な印字作業向けのコンパクトなソリューションを提供します。柔軟性と精度を重視するユーザーに最適です。両方のデバイスはWeidmüllerマーキングシステムの一部であり、最大限の効率を確保します。

一般注文データ

バージョン	マーキングシステム, インクジェット技術, 600 DPI, マルチカード
注文番号	3049980000
種別	PRINTJET MINI
GTIN (EAN)	4099987019071
数量	1 items

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	190 mm	高さ (インチ)	7.4803 inch
幅	330 mm	幅 (インチ)	12.9921 inch
長さ	540 mm	長さ (インチ)	21.2598 inch
正味重量	8500 g		

温度

周囲温度	18 °C...30 °C	湿度	10 ~ 80% (結露無き事)
------	---------------	----	------------------




システムにラベルを貼付

マーカー種別	マルチカード	燃料供給システム	インクカートリッジ
給電	手動取付け	印刷方法	インクジェット技術
インターフェース	USB, LAN	ソフトウェア	M-PRINT® PRO
種別	PrintJet	電源電圧	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A
オペレーティングシステム	Windows 10, Windows 11	プリンタドライバ	Windows 10, Windows 11
印刷速度	About 1.5 minutes per MultiCard	印刷解像度、最大	600 DPI
充電式バッテリーでの動作	該当なし	ダウンロード	M-Print PRO
同梱	電源装置 (AC100 ~ 240 V / 50/60 Hz), イーサネットケーブル, ユーロプラグ, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, クイックスタートガイド, 英国プラグ, USB ケーブル, 電源装置 (AC 100 ~ 240 V / 50-60 Hz), 中国仕様プラグ, インクカートリッジ	用途/製造元	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

図面

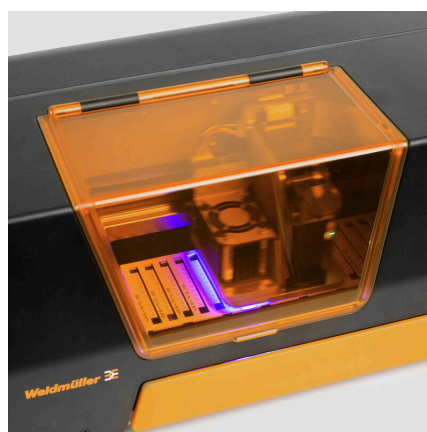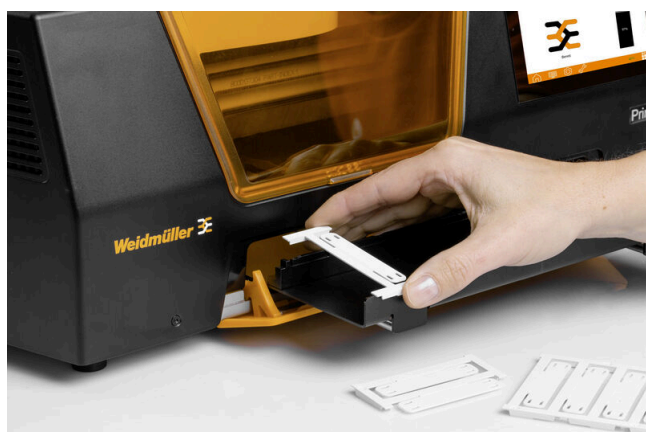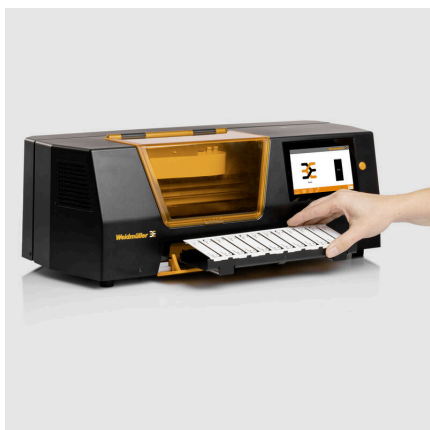

PRINTJET MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

PrintJet MINI

一般注文データ

種別	PJM INK K	バージョン
注文番号	3062650000	
GTIN (EAN)	4099987049054	
数量	1 ST	
種別	PJM WASTE PAD	バージョン
注文番号	3062640000	
GTIN (EAN)	4099987049047	
数量	1 ST	

M-Print® PRO



マーカとラベル対応の M-Print® PRO 印刷および配列ソフトウェアは、ワイドミュラーのラベルとマーカ印刷と配列を行う Windows® ベースのプロフェッショナル向けソリューションです。このソフトウェアを使用すると、電気機器の識別プロセスを最適化できます。マーキング対象物の設計、配列を簡単に、プロフェッショナル品質で、迅速に実施できます。テキスト、フレーム、配線、グラフィック、バーコード、シリアルナンバー、写真が含まれます。

- ウェブサイトおよび製品データシートにリンクする、全ラベルおよびマーカ (画像を含む) の総合製品カタログ
- マーカとラベルは、必要なレベルで設計できます
- 個別テキスト文字の個別設定書式 (RTF)
- テキストとその形式をコピーして貼り付け
- UNICODE をサポートする 20 言語で利用可能
- ラベルやスプレッドシートのデータ入力、または Microsoft Excel の直接入力
- スケールの作成数値、および英数字のカウンターと配列
- 広範な画像形式
(* .bmp、* .wmf、* .png、* .ico、* .jpeg、* .jpg、* .tif、* .gif)
- 電気工学で使用されるシンボルを含むイメージライブラリ
- 製品プリンターの割り当てオプション、例として、PrintJet 対応 ESG 9/20、MultiMark 熱転写プリンター
- インターネット経由のオンライン更新サービス
- ワイドミュラーコンフィギュレータ (WMC) インターフェース
- 独自のインポートスクリプトを作成するための、さまざまなファイル形式 (*.txt、*.csv、*.xml など) のインポートウィザード
- CAE システムからのデータ転送
- 恒久的な印刷プレビュー：設計段階でも、WYSIWYG 編集で印刷結果がどのように表示されるかを確認
- サポートされる出力装置：ワイドミュラーの全プリンター (PrintJet CONNECT、THMMultiMark など)、および Microsoft Windows® ドライバー搭載の標準プリンター
- 出力装置の最適かつ高速な適応
- マーカとラベルのマルチレベル構造

一般注文データ

種別	M-PRINT PRO	バージョン
注文番号	1905490000	マーキング用ソフトウェア, ソフトウェア, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	プリンタソフトウェア
数量	1 ST	