


CXI CCS 8P GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

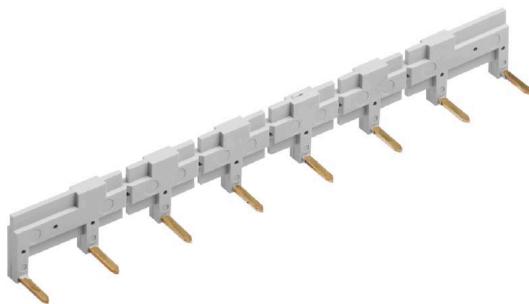

CUBESERIES CRI 内のソケット対応渡り配線。

- 電位コーディング用に赤色と青色のプラスチックを使用したバージョン

PUSH IN式差し込みソケットのバージョン：

- コイルの A1 と A2 の 8 ピンクロス接続
- 隣接する差し込みソケットに接続する 2 ピンのジャンパー
- 1 つの差し込みソケット内で出力チャネルを接続する 2 ピンジャンパー

ネジ差し込みソケットのバージョン：

- 近隣の差し込みソケットに接続する 8 ピンのクロス接続

一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, 短絡接続
注文番号	3052620000
種別	CXI CCS 8P GY
GTIN (EAN)	4099987022446
数量	2 items

CXI CCS 8P GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	13.8 mm	奥行き (インチ)	0.5433 inch
高さ	11.3 mm	高さ (インチ)	0.4449 inch
幅	111.3 mm	幅 (インチ)	4.3819 inch
正味重量	7.5 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
------	----------------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データ UL

定格電流 (UL)	10 A
-----------	------

一般データ

バージョン	長さに切れる	色	グレー
-------	--------	---	-----

接続データ

ピッチ (mm) (P)	15.00 mm
--------------	----------

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

交差接続データ

定格電流	10 A	絶縁	はい
接触防止	はい	色	グレー
極数	8	ピッチ (mm) (P)	15.00 mm
バージョン	長さに切れる		


CXI CCS 8P GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

使用例

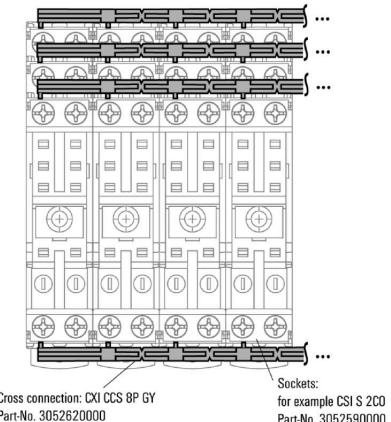

CXI CCS 8P GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面その他**Type code CUBESERIES accessories versions**