

## CXI CCS 8P GY


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

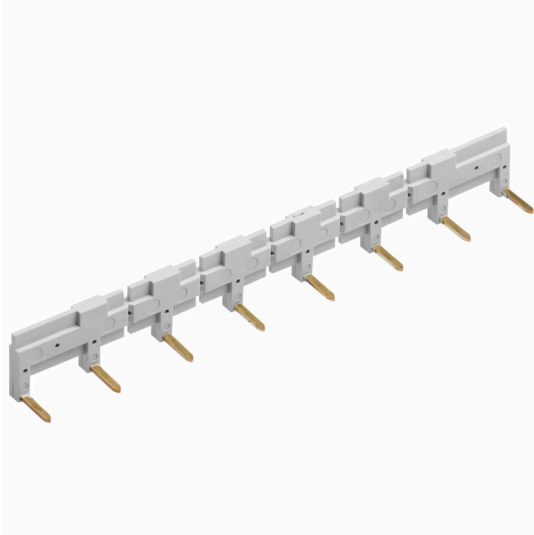

CUBESERIES CRI 内のソケット対応渡り配線。

- 電位コーディング用に赤色と青色のプラスチックを使用したバージョン

PUSH IN式差し込みソケットのバージョン：

- コイルの A1 と A2 の 8 ピンクロス接続
- 隣接する差し込みソケットに接続する 2 ピンのジャンパー
- 1 つの差し込みソケット内で出力チャンネルを接続する 2 ピンジャンパー

ネジ差し込みソケットのバージョン：

- 近隣の差し込みソケットに接続する 8 ピンのクロス接続

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | CUBESERIES, 短絡接続           |
| 注文番号       | <a href="#">3052620000</a> |
| 種別         | CXI CCS 8P GY              |
| GTIN (EAN) | 4099987022446              |
| 数量         | 2 items                    |

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 13.8 mm  | 奥行き (インチ) | 0.5433 inch |
| 高さ   | 11.3 mm  | 高さ (インチ)  | 0.4449 inch |
| 幅    | 111.3 mm | 幅 (インチ)   | 4.3819 inch |
| 正味重量 | 7.5 g    |           |             |

## 温度

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 保管温度 | -40 °C...85 °C | 周囲温度 | -40 °C...70 °C |
| 動作温度 |                |      |                |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 公称データUL

|           |      |
|-----------|------|
| 定格電流 (UL) | 10 A |
|-----------|------|

## 一般データ

|       |        |   |     |
|-------|--------|---|-----|
| バージョン | 長さに切れる | 色 | グレー |
|-------|--------|---|-----|

## 接続データ

|              |          |
|--------------|----------|
| ピッチ (mm) (P) | 15.00 mm |
|--------------|----------|


## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## 交差接続データ

|       |        |              |          |
|-------|--------|--------------|----------|
| 定格電流  | 10 A   | 絶縁           | はい       |
| 接触防止  | はい     | 色            | グレー      |
| 極数    | 8      | ピッチ (mm) (P) | 15.00 mm |
| バージョン | 長さに切れる |              |          |

使用例

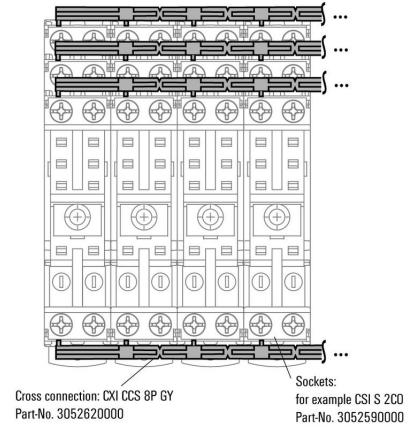

その他

## Type code CUBESERIES accessories versions

