

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CUBESERIES CRM 内の個別リレー

- 制御電圧は 12~110V DC および 24~230V AC に対応
- CO 接点×4(7A)
- 色分けテストボタン付き (DCコイル:青)
- 内蔵緑色ステータス LED およびフリーフローダイオー ド搭載
- 機械のステータス表示搭載

一般注文データ

	CUBESERIES, リレー, 接点数: 4, CO接点 AgNi, 定 格制御電圧: 110 V DC. 持続電流: 7 A, プラグイン 接続, テストボタンが使用可能: はい
	3053100000
種別	CRM40110TLD
GTIN (EAN)	4099987022927
数量	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

747	=32
73	

MAMID承認件数





ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E223474

寸法と重量

深さ	35.5 mm	奥行き(インチ)	1.3976 inch
高さ	27.4 mm	高さ (インチ)	1.0787 inch
幅	21 mm	幅(インチ)	0.8268 inch
正味重量	35 g		

温度

保管温度	-40 °C85 °C	周囲温度	-40 °C70 °C
動作温度		 湿度	相対湿度25℃/95%、結露 なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号	(cURus)	E223474

制御側

定格制御電圧	110 V DC	定格電流 DC	8.3 mA
公称出力	0.9 W	 コイル抵抗	13600 Ω ± 10 %
ステータス表示	緑色LED	保護回路	 一体型フリーホイールダイ オード

負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	持続電流	7 A
定格負荷の最大回路周波数	0.1 Hz	最大開閉電圧、AC	250 V
突入電流	16 A / 20 ms	AC スイッチング容量(抵抗)、最大	1500 VA
DC スイッチング容量(抵抗)、最大	168 W @ 24 V	スイッチオン遅延	≤ 20 ms
	≤ 20 ms		4 CO contact (AgNi)
機械的耐用期間	2 x 107開閉サイクル	 最小スイッチング電源	10 mA @ 12 V, 100 mA @
			5 V

一般データ

動作高度	≤ 2000 m, 海面より上に	テストボタンが使用可能	はい
テストボタンのバージョン	ロック可能なテストボタン, 一時テストボタン	メカニカルスイッチの位置表示	はい
色	透明	UL 94 可燃性等級	V-2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

250 V	汚染度	2
II	制御側 – 負荷側の耐電圧	2.5 kVeff / 1分
2 kVeff / 1分	開接点の耐電圧	1.5 kVeff /1分
4 kV (1.2/50 μs)	保護度合い	IP40
607178-80219312	<u>証明書番号(VDE)</u>	40059812
E223474		
プラグイン接続	ピッチ (mm) (P)	5.00 mm
'		
	_ =	EC001437
EC001437	ETIM 9.0	EC001437
EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01
27-37-16-01	ECLASS 14.0	27-37-16-01
07.07.40.04		
	II 2 kVeff / 1分 4 kV (1.2/50 μs) 607178-80219312 E223474 プラグイン接続 EC001437 EC001437 EC001437 27-37-16-01 27-37-16-01 27-37-16-01	II




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面


接続図

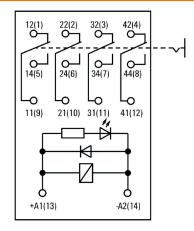


グラフ

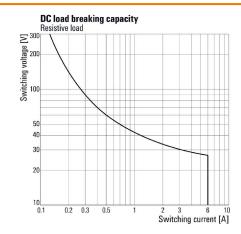


グラフ

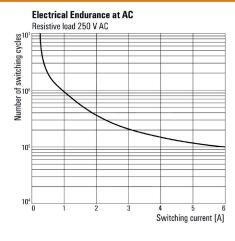

グラフ

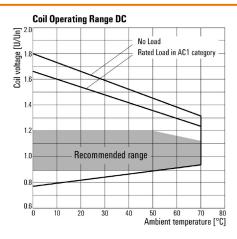

寸法図

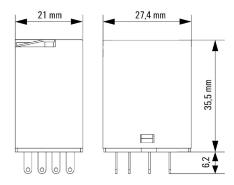





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

その他

Type code CUBESERIES relay versions

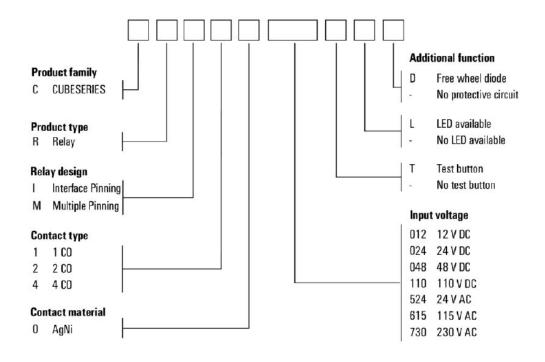

Type codes

データシート

CRM40110TLD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

保護モジュール



一般注文データ

種別

GTIN (EAN)

CXX D 21N バージョン

注文番号 <u>3053270000</u> CUBESERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...

4099987023092 230 V DC, プラグイン接続

数量 20 ST

LED およびフリーホイールダイオード



一般注文データ

種別 CXX LD 43G バージョン

注文番号 <u>3053360000</u> CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制

GTIN (EAN) 4099987023153 御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続

数量 20 ST

LED およびフリーフローダイオード



一般注文データ

種別 CXX LD 43R バージョン

注文番号 3053350000 CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制

GTIN (EAN) 4099987023146 御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続

数量 20 ST

作成日 15.11.2025 04:31:30 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

LED



一般注文データ

種別	CXX L 63G	バージョン
注文番号	3053460000	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110230 V UC, プラグ
GTIN (EAN)	4099987023245	イン接続
数量	20 ST	
種別	CXX L 63R	パージョン
種別 注文番号	CXX L 63R 3053450000	バージョン CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110230 V UC, プラグ

リレーソケット



- CUBESERIES CRM リレー用リレーソケット CO×2 および CO×4 リレー用の CO×4 出力バージョ
- ネジおよびPUSH IN接続
- 刃寸法 1.0 x 5.5 mm までのスクリュードライバー用幅 広プッシュ部分を備えたPUSH IN差し込みソケット
- さまざまな渡り配線の可能性
- 渡り配線、保持クリップ、LED モジュールなどの互換ア クセサリ

一般注文データ

種別	CSM P 4CO	バージョン
注文番号	3053140000	CUBESERIES, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 8 A,
GTIN (EAN)	4099987022965	PUSH IN
数量	10 ST	
種別	CSM S 4CO	パージョン
種別 注文番号	CSM S 4CO 3053160000	パージョン CUBESERIES, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 6 A, ねじ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

渡り配線



一般注文データ

1X/±X	•	
種別	CXM CCP 2P BL	バージョン
注文番号	3053230000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023054	
数量	20 ST	
種別	CXM CCP 2P RD	バージョン
注文番号	3053220000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023047	
数量	20 ST	
種別	CXM CCP 8P BL	バージョン
注文番号	3053210000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023030	
数量	10 ST	
種別	CXM CCP 8P RD	バージョン
注文番号	3053200000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023023	
数量	10 ST	
種別	CXM CCS 6P GY	バージョン
注文番号	3053180000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023009	
数量	2 ST	

保持クリップ



CUBESERIES CRI リレー用保持クリップ。 プラスチック製保持クリップ:

- リレーイジェクタ機能付き
- MultiFit マーカー用のマーキングスロットテストボタン有り/無しでリレーに適合 金属製保持クリップ:
- 差し込みソケット内のリレーを強く保持

一般注文データ

種別 バージョン CXM CLIP P 注文番号 3053240000 CUBESERIES, 保持クリップ GTIN (EAN) 4099987023061 10 ST 数量





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	CXM CLIP M	バージョン
注文番号	3053190000	CUBESERIES, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4099987023016	
数量	25 ST	

渡り配線



一般注文データ

種別	CXX JMP 2P BL	バージョン
注文番号	3053260000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023085	
数量	30 ST	
種別	OVV IMP OD DD	パージョン
「王ハリ	CXX JMP 2P RD	ハージョン
注文番号	3053250000	パーション CUBESERIES, 短絡接続
注文番号	3053250000	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



リレーソケット



CUBESERIES CRM リレー用リレーソケット

- CO×2 および CO×4 リレー用の CO×4 出力バージョン
- ネジおよびPUSH IN接続
- 刃寸法 1.0 x 5.5 mm までのスクリュードライバー用幅 広プッシュ部分を備えたPUSH IN差し込みソケット
- さまざまな渡り配線の可能性
- 渡り配線、保持クリップ、LED モジュールなどの互換アクセサリ

一般注文データ

種別	CSM P 4CO	バージョン
注文番号	3053140000	CUBESERIES, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 8 A,
GTIN (EAN)	4099987022965	PUSH IN
数量	10 ST	
種別	CSM S 4CO	パージョン
種別 注文番号	CSM S 4CO 3053160000	パージョン CUBESERIES, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 6 A, ねじ