

## CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## CUBESERIES CRM リレー用リレーソケット

- CO × 2 および CO × 4 リレー用の CO × 4 出力バージョン
- ネジおよびPUSH IN接続
- 刃寸法 1.0 x 5.5 mm までのスクリュードライバー用幅広プッシュ部分を備えたPUSH IN差し込みソケット
- さまざまな渡り配線の可能性
- 渡り配線、保持クリップ、LED モジュールなどの互換アクセサリ

## 一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 8 A, PUSH IN
注文番号	<a href="#">3053140000</a>
種別	CSM P 4CO
GTIN (EAN)	4099987022965
数量	10 items

## CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E223759

## 寸法と重量

深さ	45.9 mm	奥行き (インチ)	1.8071 inch
高さ	97 mm	高さ (インチ)	3.8189 inch
幅	31 mm	幅 (インチ)	1.2205 inch
正味重量	75 g		

## 温度

保管温度	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度	湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データ UL

証明書番号 (cURus)	E223759
---------------	---------

## 制御側

ステータス表示	該当なし
---------	------

## 負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	持続電流	12 A @ 2 CO; 8 A @ 4 CO
最大開閉電圧、AC	300 V	接点の種別	4 CO contact

## 一般データ

動作高度	≤ 2000 m, 海面より上に
------	------------------

取り付けレール	TS 35
---------	-------

色	黒色
---	----

UL 94 可燃性等級	V-0
-------------	-----

UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ソケット
	UL94 可燃性等級	V-0
	コンポーネント	ハウジング
	UL94 可燃性等級	V-0

## 絶縁協調

汚染度	2	サージ電圧カテゴリー	II
絶縁材グループ	IIIa	制御側 - 負荷側の耐電圧	4 kVeff / 1分

**CSM P 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

隣接接点の耐電圧	3 kVeff / 1分	取り付けレールの耐電圧	3 kVeff / 1 min.
インパルス耐電圧	3 kV	保護度合い	IP20

**承認/標準の詳細**

証明書番号 (CSA)	607178-80219312	証明書番号 (cURus)	E223759
-------------	-----------------	---------------	---------

**接続データ**

導体接続方法	PUSH IN	被覆剥き長さ、定格接続	8 mm
クランプ範囲、定格接続	1.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、固定式、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
導体断面積、固定式、最小. (AWG)	AWG 20	導体断面積、固定式、最大. (AWG)	AWG 16
配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	導体断面積、細径撚線、最小. (AWG)	AWG 24
導体断面積、細径撚線、最大. (AWG)	AWG 16	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	
ツインワイヤエンドフェルール、最大	1.5 mm <sup>2</sup>	刃寸法	0.6 x 3.5 mm

**分類**

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		


## CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面


## 配線図

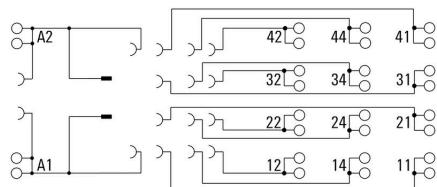

## 寸法図

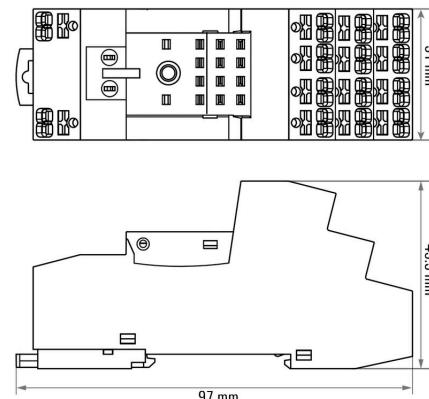


## 寸法図

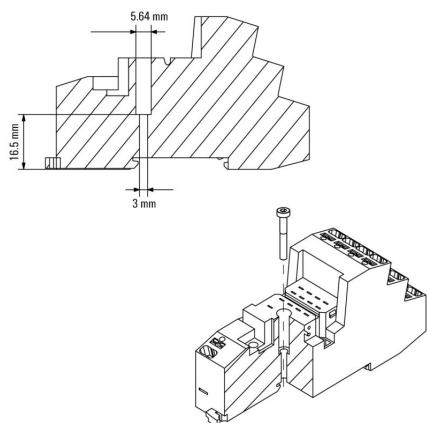

## その他


## Insert flexible and solid cables

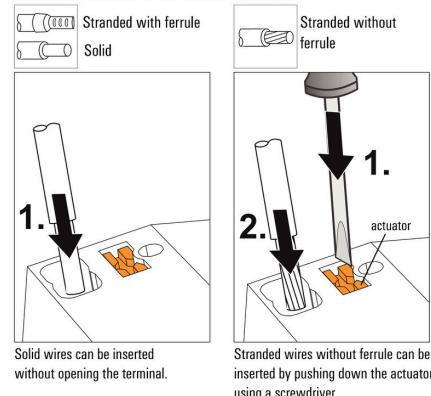

## その他

## Removal of cables

- Stranded with ferrule
- Stranded without ferrule
- Solid

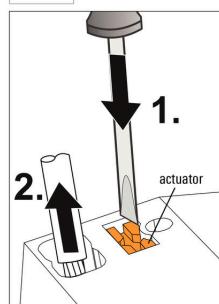


**CSM P 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**図面**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

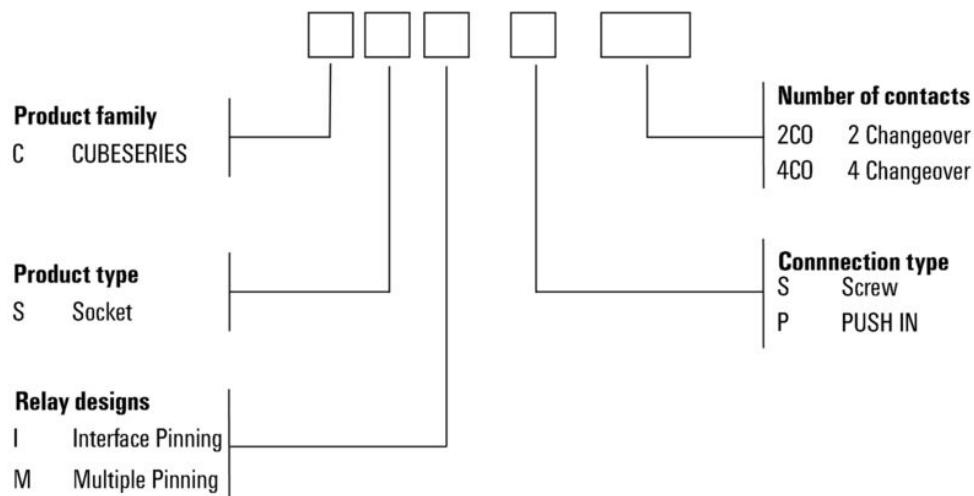その他**Type code CUBESERIES socket versions**

## CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 渡り配線



CUBE SERIES CRI 内のソケット対応渡り配線。

- 電位コーディング用に赤色と青色のプラスチックを使用したバージョン
- PUSH IN式差し込みソケットのバージョン：
  - コイルの A1 と A2 の 8 ピンクロス接続
  - 隣接する差し込みソケットに接続する 2 ピンのジャンパー
  - 1 つの差し込みソケット内で出力チャネルを接続する 2 ピンジャンパー
- ネジ差し込みソケットのバージョン：
  - 近隣の差し込みソケットに接続する 8 ピンのクロス接続

## 一般注文データ

種別	CXX JMP 2P BL	バージョン
注文番号	<a href="#">3053260000</a>	CUBE SERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023085	
数量	30 ST	
種別	CXX JMP 2P RD	バージョン
注文番号	<a href="#">3053250000</a>	CUBE SERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023078	
数量	30 ST	

## LED



## 一般注文データ

種別	CXX L 61G	バージョン
注文番号	<a href="#">3053420000</a>	CUBE SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン
GTIN (EAN)	4099987023207	接続
数量	20 ST	
種別	CXX L 61R	バージョン
注文番号	<a href="#">3053410000</a>	CUBE SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン
GTIN (EAN)	4099987023191	接続
数量	20 ST	
種別	CXX L 62G	バージョン
注文番号	<a href="#">3053440000</a>	CUBE SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイ
GTIN (EAN)	4099987023221	ン接続
数量	20 ST	
種別	CXX L 62R	バージョン
注文番号	<a href="#">3053430000</a>	CUBE SERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイ
GTIN (EAN)	4099987023214	ン接続
数量	20 ST	

## CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	CXX L 63G	バージョン
注文番号	<a href="#">3053460000</a>	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグ
GTIN (EAN)	4099987023245	イン接続
数量	20 ST	
種別	CXX L 63R	バージョン
注文番号	<a href="#">3053450000</a>	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグ
GTIN (EAN)	4099987023238	イン接続
数量	20 ST	

## LED およびフリーホイールダイオード



## 一般注文データ

種別	CXX LD 41G	バージョン
注文番号	<a href="#">3053310000</a>	CUBESERIES, フリー ホイール ダイオード付き LED モジュール, 定格制
GTIN (EAN)	4099987023115	御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST	
種別	CXX LD 41R	バージョン
注文番号	<a href="#">3053290000</a>	CUBESERIES, フリー ホイール ダイオード付き LED モジュール, 定格制
GTIN (EAN)	4099987023108	御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST	

## LED およびフリーフローダイオード



## 一般注文データ

種別	CXX LD 42G	バージョン
注文番号	<a href="#">3053340000</a>	CUBESERIES, フリー ホイール ダイオード付き LED モジュール, 定格制
GTIN (EAN)	4099987023139	御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST	

## CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## LED およびフリーホイールダイオード



## 一般注文データ

種別	CXX LD 42R	バージョン
注文番号	<a href="#">3053320000</a>	CUBESERIES, フリー ホイールダイオード付き LED モジュール, 定格制
GTIN (EAN)	4099987023122	御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST	

## LED およびフリーフローダイオード



## 一般注文データ

種別	CXX LD 43G	バージョン
注文番号	<a href="#">3053360000</a>	CUBESERIES, フリー ホイールダイオード付き LED モジュール, 定格制
GTIN (EAN)	4099987023153	御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST	

種別	CXX LD 43R	バージョン
注文番号	<a href="#">3053350000</a>	CUBESERIES, フリー ホイールダイオード付き LED モジュール, 定格制
GTIN (EAN)	4099987023146	御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST	

## 保護モジュール



**CSM P 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**アクセサリ****一般注文データ**

種別	CXX D 21N	バージョン
注文番号	<a href="#">3053270000</a>	CUBESERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...
GTIN (EAN)	4099987023092	230 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST	
種別	CXX RC 51	バージョン
注文番号	<a href="#">3053370000</a>	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023160	続
数量	20 ST	
種別	CXX RC 52	バージョン
注文番号	<a href="#">3053390000</a>	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023177	続
数量	20 ST	
種別	CXX RC 53	バージョン
注文番号	<a href="#">3053400000</a>	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023184	続
数量	20 ST	
種別	CXX V 71	バージョン
注文番号	<a href="#">3053470000</a>	CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...24 V AC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023252	続
数量	20 ST	
種別	CXX V 72	バージョン
注文番号	<a href="#">3053480000</a>	CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 110...130 V AC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023269	続
数量	20 ST	
種別	CXX V 73	バージョン
注文番号	<a href="#">3053490000</a>	CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 220...240 V AC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023276	続
数量	20 ST	

**渡り配線****一般注文データ**

種別	CXM CCP 2P BL	バージョン
注文番号	<a href="#">3053230000</a>	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023054	
数量	20 ST	
種別	CXM CCP 2P RD	バージョン
注文番号	<a href="#">3053220000</a>	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023047	
数量	20 ST	

## CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	CXM CCP 8P BL	バージョン
注文番号	<a href="#">3053210000</a>	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023030	
数量	10 ST	
種別	CXM CCP 8P RD	バージョン
注文番号	<a href="#">3053200000</a>	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023023	
数量	10 ST	

## 保持クリップ



CUBESERIES CRI リレー用保持クリップ。

プラスチック製保持クリップ：

- リレーイジェクタ機能付き
  - MultiFit マーカー用のマーキングスロット
  - テストボタン有り / 無しでリレーに適合
- 金属製保持クリップ：
- 差し込みソケット内のリレーを強く保持

## 一般注文データ

種別	CXM CLIP M	バージョン
注文番号	<a href="#">3053190000</a>	CUBESERIES, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4099987023016	
数量	25 ST	
種別	CXM CLIP P	バージョン
注文番号	<a href="#">3053240000</a>	CUBESERIES, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4099987023061	
数量	10 ST	

## アクセサリ



システムアクセサリ

u-remoteシステム用の幅広いアクセサリをご覧ください。アプリケーションをさらに効率的かつ柔軟にする理想的な選択肢です。

## 一般注文データ

種別	UR20-EBK-ACC	バージョン
注文番号	<a href="#">1346610000</a>	End bracket, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
数量	5 ST	

**CSM P 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**ESG-FO 8/20****長い耐用期間の補償 : ESG**

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

**MultiMark で得られるメリット**

- ・「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- ・多くのメーカーの機器で使用可能
- ・使い慣れた形状のデバイスマーカー

**一般注文データ**

種別	ESG-FO 8/20 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2620950000</a>	ESG, デバイスマーカー, 8 x 20 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118626032	
数量	1000 ST	