

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CUBESERIES CRM リレー用リレーソケット

- CO × 2 および CO × 4 リレー用の CO × 4 出力バージョン
- ネジおよびPUSH IN接続
- 刃寸法 1.0 × 5.5 mm までのスクリュードライバー用幅広プッシュ部分を備えたPUSH IN差し込みソケット
- さまざまな渡り配線の可能性
- 渡り配線、保持クリップ、LED モジュールなどの互換アクセサリ

一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 8 A, PUSH IN
注文番号	3053140000
種別	CSM P 4CO
GTIN (EAN)	4099987022965
数量	10 items

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E223759

寸法と重量

深さ	45.9 mm	奥行き (インチ)	1.8071 inch
高さ	97 mm	高さ (インチ)	3.8189 inch
幅	31 mm	幅 (インチ)	1.2205 inch
正味重量	75 g		

温度

保管温度		周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度		湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

公称データUL

証明書番号 (cURus) E223759

制御側

ステータス表示 該当なし

負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	持続電流	12 A @ 2 CO; 8 A @ 4 CO
最大開閉電圧、AC	300 V	接点の種別	4 CO contact

一般データ

動作高度 ≤ 2000 m, 海面より上に

取り付けレール TS 35

色 黒色

UL 94 可燃性等級 V-0

UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ソケット
	UL94 可燃性等級	V-0
	コンポーネント	ハウジング
	UL94 可燃性等級	V-0

絶縁協調

定格電圧	300 V	汚染度	2
サージ電圧カテゴリー	II	絶縁材グループ	IIIa

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

制御側 - 負荷側の耐電圧	4 kVeff / 1分	隣接接点の耐電圧	3 kVeff / 1分
取り付けレールの耐電圧	3 kVeff / 1 min.	インパルス耐電圧	3 kV
保護度合い	IP20		

承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA)	607178-80219312	証明書番号 (cURus)	E223759
-------------	-----------------	---------------	---------

接続データ

導体接続方法	PUSH IN	被覆剥き長さ、定格接続	8 mm
クランプ範囲、定格接続	1.5 mm ²	クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
クランプ範囲、最大	1.5 mm ²	導体断面、固定式、最小	0.5 mm ²
導体断面積、固定式、最小 (AWG)	AWG 20	導体断面積、固定式、最大 (AWG)	AWG 16
配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm ²	導体断面積、細径撚線、最小 (AWG)	AWG 24
導体断面積、細径撚線、最大 (AWG)	AWG 16	配線接続断面、ワイヤエンドフェルル付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	1 mm ²
ツインワイヤエンドフェルル、最大	1.5 mm ²	刃寸法	0.6 x 3.5 mm

分類

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		


CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


配線図

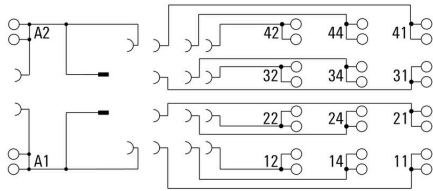

寸法図

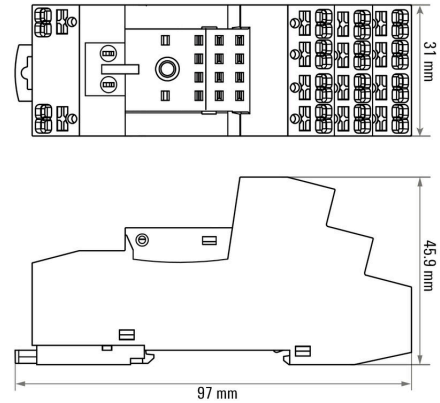


寸法図

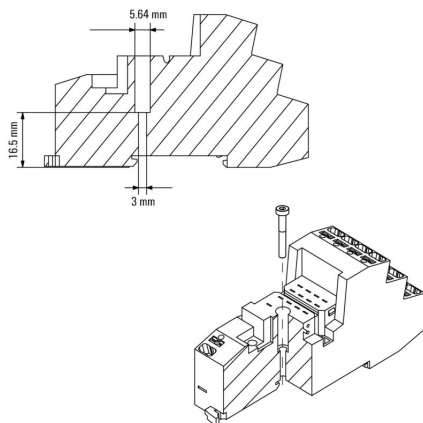

その他

Insert flexible and solid cables

-  Stranded with ferrule
-  Solid

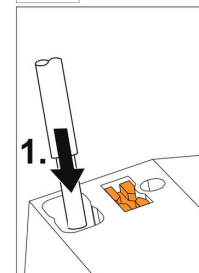


Solid wires can be inserted without opening the terminal.

その他

その他

Type code CUBESERIES socket versions

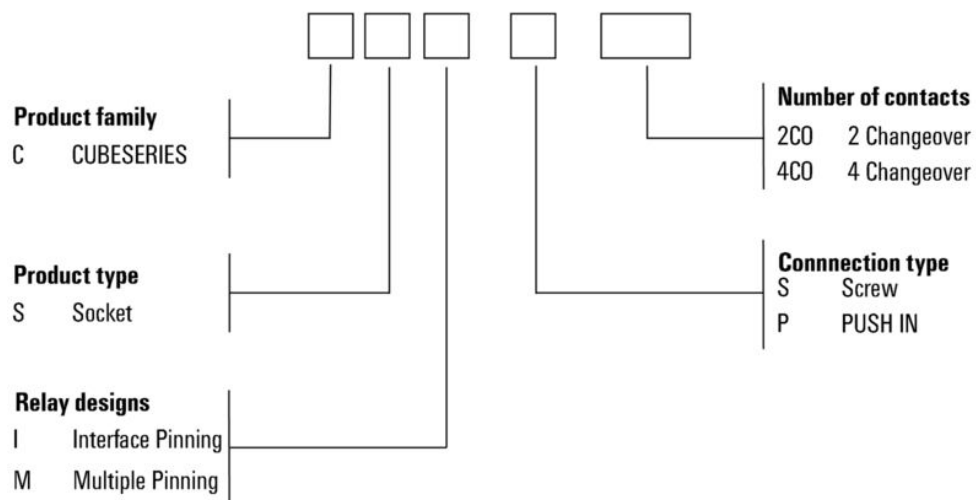

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

渡り配線



一般注文データ

種別	CXX JMP 2P BL	バージョン
注文番号	3053260000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023085	
数量	30 ST	
種別	CXX JMP 2P RD	バージョン
注文番号	3053250000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023078	
数量	30 ST	

LED



一般注文データ

種別	CXX L 61G	バージョン
注文番号	3053420000	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023207	
数量	20 ST	
種別	CXX L 61R	バージョン
注文番号	3053410000	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023191	
数量	20 ST	
種別	CXX L 62G	バージョン
注文番号	3053440000	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023221	
数量	20 ST	
種別	CXX L 62R	バージョン
注文番号	3053430000	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023214	
数量	20 ST	

CSM P 4C0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	CXX L 63G	バージョン
注文番号	3053460000	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグ
GTIN (EAN)	4099987023245	イン接続
数量	20 ST	
種別	CXX L 63R	バージョン
注文番号	3053450000	CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグ
GTIN (EAN)	4099987023238	イン接続
数量	20 ST	


LED およびフリーホイールダイオード

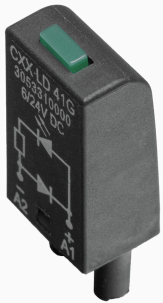

一般注文データ

種別	CXX LD 41G	バージョン
注文番号	3053310000	CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023115	
数量	20 ST	
種別	CXX LD 41R	バージョン
注文番号	3053290000	CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023108	
数量	20 ST	

LED およびフリーフローダイオード

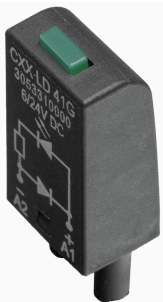

一般注文データ

種別	CXX LD 42G	バージョン
注文番号	3053340000	CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
GTIN (EAN)	4099987023139	
数量	20 ST	

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

LED およびフリーホイールダイオード



一般注文データ

種別	CXX LD 42R	バージョン	
注文番号	3053320000		CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制
GTIN (EAN)	4099987023122		御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST		

LED およびフリーフローダイオード



一般注文データ

種別	CXX LD 43G	バージョン	
注文番号	3053360000		CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制
GTIN (EAN)	4099987023153		御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST		

LED およびフリーホイールダイオード



一般注文データ

種別	CXX LD 43R	バージョン	
注文番号	3053350000		CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制
GTIN (EAN)	4099987023146		御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST		

CSM P 4C0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

保護モジュール



一般注文データ

種別	CXX D 21N	バージョン
注文番号	3053270000	CUBESERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...
GTIN (EAN)	4099987023092	230 V DC, プラグイン接続
数量	20 ST	
種別	CXX RC 51	バージョン
注文番号	3053370000	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接
GTIN (EAN)	4099987023160	続
数量	20 ST	
種別	CXX RC 52	バージョン
注文番号	3053390000	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン
GTIN (EAN)	4099987023177	接続
数量	20 ST	
種別	CXX RC 53	バージョン
注文番号	3053400000	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイ
GTIN (EAN)	4099987023184	ン接続
数量	20 ST	
種別	CXX V 71	バージョン
注文番号	3053470000	CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...24 V AC, プラグイン接
GTIN (EAN)	4099987023252	続
数量	20 ST	
種別	CXX V 72	バージョン
注文番号	3053480000	CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 110...130 V AC, プラグイ
GTIN (EAN)	4099987023269	ン接続
数量	20 ST	
種別	CXX V 73	バージョン
注文番号	3053490000	CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 220...240 V AC, プラグイ
GTIN (EAN)	4099987023276	ン接続
数量	20 ST	

渡り配線



CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	CXM CCP 2P BL	バージョン
注文番号	3053230000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023054	
数量	20 ST	
種別	CXM CCP 2P RD	バージョン
注文番号	3053220000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023047	
数量	20 ST	
種別	CXM CCP 8P BL	バージョン
注文番号	3053210000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023030	
数量	10 ST	
種別	CXM CCP 8P RD	バージョン
注文番号	3053200000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023023	
数量	10 ST	

保持クリップ




CUBESERIES CRI リレー用保持クリップ。
 プラスチック製保持クリップ：
 ・リレーイジェクタ機能付き
 ・MultiFit マーカー用のマーキングスロット
 ・テストボタン有り / 無しでリレーに適合
 金属製保持クリップ：
 ・差し込みソケット内のリレーを強く保持

一般注文データ

種別	CXM CLIP M	バージョン
注文番号	3053190000	CUBESERIES, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4099987023016	
数量	25 ST	
種別	CXM CLIP P	バージョン
注文番号	3053240000	CUBESERIES, 保持クリップ
GTIN (EAN)	4099987023061	
数量	10 ST	

アクセサリ

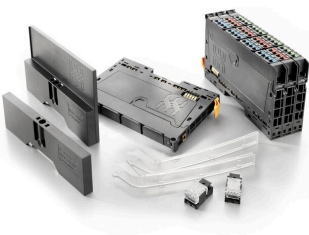

システムアクセサリ
 u-remoteシステム用の幅広いアクセサリをご覧ください。
 アプリケーションをさらに効率的かつ柔軟にする理想的な選択肢です。

CSM P 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	UR20-EBK-ACC	バージョン
注文番号	1346610000	End bracket, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
数量	5 ST	

ESG-FO 8/20

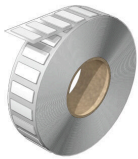

長い耐用期間の補償：ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

種別	ESG-FO 8/20 MM WS	バージョン
注文番号	2620950000	ESG, デバイスマーカー, 8 x 20 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118626032	
数量	1000 ST	