


CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

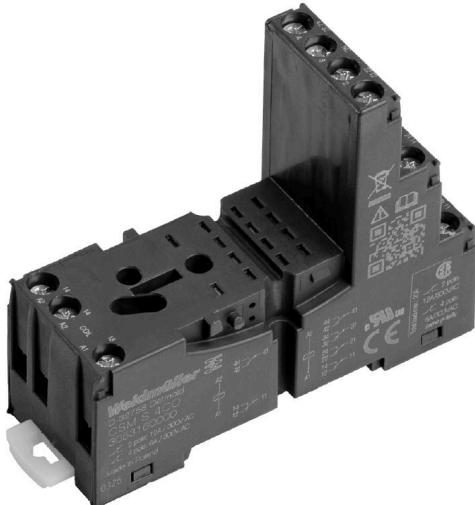

CUBE SERIES CRM リレー用リレーソケット

- CO × 2 および CO × 4 リレー用の CO × 4 出力バージョン
- ネジおよびPUSH IN接続
- 刃寸法 1.0 x 5.5 mm までのスクリュードライバー用幅広プッシュ部分を備えたPUSH IN差し込みソケット
- さまざまな渡り配線の可能性
- 渡り配線、保持クリップ、LED モジュールなどの互換アクセサリ

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | CUBE SERIES, リレーソケット, 接点数: 4, CO接点, 持続電流: 6 A, ネジ接続 |
| 注文番号 | 3053160000 |
| 種別 | CSM S 4CO |
| GTIN (EAN) | 4099987022989 |
| 数量 | 10 items |

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E223759

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 61 mm | 奥行き (インチ) | 2.4016 inch |
| 高さ | 75 mm | 高さ (インチ) | 2.9527 inch |
| 幅 | 27 mm | 幅 (インチ) | 1.063 inch |
| 正味重量 | 73.6 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 保管温度 | 周囲温度 | -40 °C...70 °C |
| 動作温度 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

公称データ UL

| | |
|---------------|---------|
| 証明書番号 (cURus) | E223759 |
|---------------|---------|

制御側

| | |
|---------|------|
| ステータス表示 | 該当なし |
|---------|------|

負荷側

| | | | |
|-------|-------------------------|-----------|-------|
| 持続電流 | 12 A @ 2 CO; 6 A @ 4 CO | 最大開閉電圧、AC | 300 V |
| 接点の種別 | 4 CO contact | | |

一般データ

| | |
|------|------------------|
| 動作高度 | ≤ 2000 m, 海面より上に |
|------|------------------|

| | |
|---------|-------|
| 取り付けレール | TS 35 |
|---------|-------|

| | |
|---|----|
| 色 | 黒色 |
|---|----|

| | |
|-------------|-----|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 |
|-------------|-----|

| | | |
|-------------------|------------|------|
| UL94 可燃性等級コンポーネント | コンポーネント | ソケット |
| | UL94 可燃性等級 | V-2 |

絶縁協調

| | | | |
|------------|--------------|---------------|-----------------|
| サージ電圧カテゴリー | II | 制御側 - 負荷側の耐電圧 | 4 kVeff / 1分 |
| 隣接接点の耐電圧 | 3 kVeff / 1分 | 取り付けレールの耐電圧 | 4 kV効率 / 1 min. |
| インパルス耐電圧 | 3 kV | 保護度合い | IP20 |

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認/標準の詳細

| | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------|
| 証明書番号 (CSA) | 607178-80219312 | 証明書番号 (cURus) | E223759 |
|-------------|-----------------|---------------|---------|

接続データ

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 導体接続方法 | ねじ接続 | 被覆剥き長さ、定格接続 | 8 mm |
| 締付けトルク、最小 | 0.7 Nm | クランプ範囲、定格接続 | 2.5 mm ² |
| クランプ範囲、最小 | 0.75 mm ² | クランプ範囲、最大 | 4 mm ² |
| 導体断面、固定式、最小 | 0.75 mm ² | 導体断面、固定式、最大 | 4 mm ² |
| 導体断面積、固定式、最小 (AWG) | AWG 20 | 導体断面積、固定式、最大 (AWG) | AWG 16 |
| 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.75 mm ² | 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm ² |
| 導体断面積、細径撚線、最小 (AWG) | AWG 24 | 導体断面積、細径撚線、最大 (AWG) | AWG 16 |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.75 mm ² | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 4 mm ² | |
| 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | | 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | |
| ツインワイヤエンドフェルール、最小 | 1.5 mm ² | ツインワイヤエンドフェルール、最大 | 2.5 mm ² |
| 刃寸法 | PZ 1 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001456 | ETIM 7.0 | EC001456 |
| ETIM 8.0 | EC001456 | ETIM 9.0 | EC001456 |
| ETIM 10.0 | EC001456 | ECLASS 9.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 9.1 | 27-37-16-03 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 | | |


CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


配線図

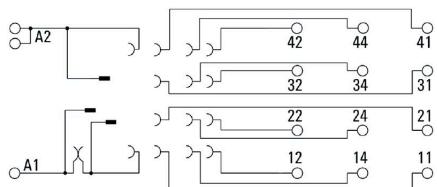

寸法図

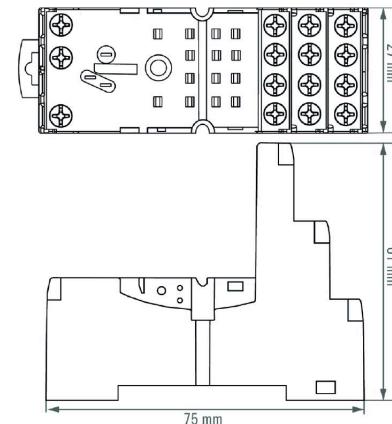

寸法図

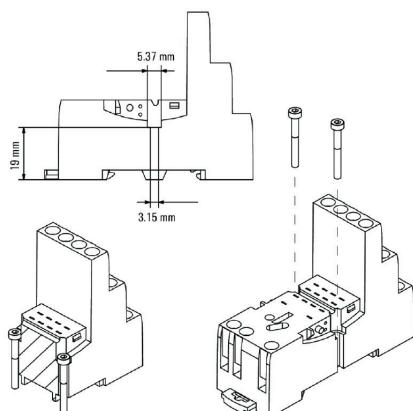

CSM S 4CO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

その他

Type code CUBESERIES socket versions

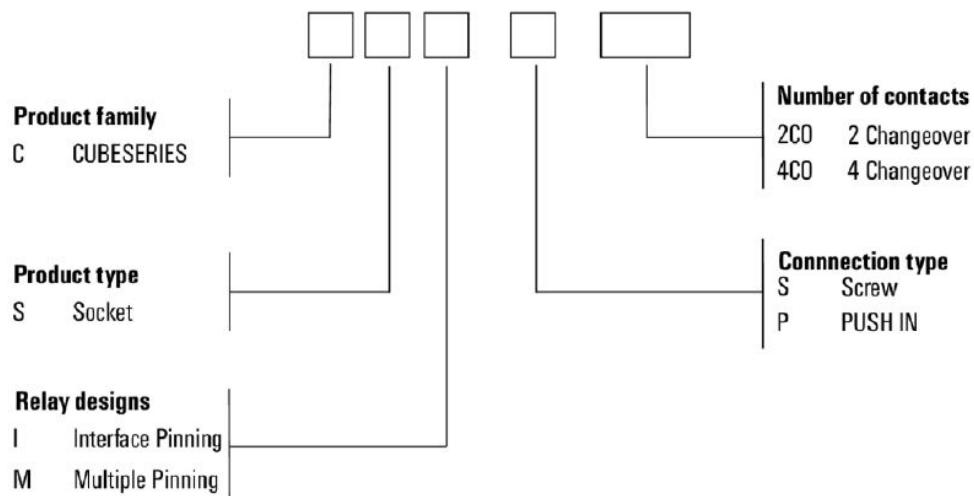

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

LED



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | CXX L 61G | バージョン |
| 注文番号 | 3053420000 | CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン |
| GTIN (EAN) | 4099987023207 | 接続 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX L 61R | バージョン |
| 注文番号 | 3053410000 | CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン |
| GTIN (EAN) | 4099987023191 | 接続 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX L 62G | バージョン |
| 注文番号 | 3053440000 | CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイ |
| GTIN (EAN) | 4099987023221 | ン接続 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX L 62R | バージョン |
| 注文番号 | 3053430000 | CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイ |
| GTIN (EAN) | 4099987023214 | ン接続 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX L 63G | バージョン |
| 注文番号 | 3053460000 | CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグ |
| GTIN (EAN) | 4099987023245 | イン接続 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX L 63R | バージョン |
| 注文番号 | 3053450000 | CUBESERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグ |
| GTIN (EAN) | 4099987023238 | イン接続 |
| 数量 | 20 ST | |

LED およびフリーフローダイオード



CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | CXX LD 41G | バージョン |
| 注文番号 | 3053310000 | CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4099987023115 | 御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX LD 41R | バージョン |
| 注文番号 | 3053290000 | CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4099987023108 | 御電圧: 6...24 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 20 ST | |

LED およびフリーホイールダイオード



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | CXX LD 42G | バージョン |
| 注文番号 | 3053340000 | CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4099987023139 | 御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX LD 42R | バージョン |
| 注文番号 | 3053320000 | CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4099987023122 | 御電圧: 24...60 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX LD 43G | バージョン |
| 注文番号 | 3053360000 | CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4099987023153 | 御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 20 ST | |

LED およびフリーフローダイオード



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | CXX LD 43R | バージョン |
| 注文番号 | 3053350000 | CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制 |
| GTIN (EAN) | 4099987023146 | 御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 20 ST | |

CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

保護モジュール



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | CXX D 21N | バージョン |
| 注文番号 | 3053270000 | CUBESERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6... |
| GTIN (EAN) | 4099987023092 | 230 V DC, プラグイン接続 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX RC 51 | バージョン |
| 注文番号 | 3053370000 | CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987023160 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX RC 52 | バージョン |
| 注文番号 | 3053390000 | CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 24...60 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987023177 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX RC 53 | バージョン |
| 注文番号 | 3053400000 | CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 110...230 V AC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987023184 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX V 71 | バージョン |
| 注文番号 | 3053470000 | CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...24 V AC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987023252 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX V 72 | バージョン |
| 注文番号 | 3053480000 | CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 110...130 V AC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987023269 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | CXX V 73 | バージョン |
| 注文番号 | 3053490000 | CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 220...240 V AC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987023276 | |
| 数量 | 20 ST | |

渡り配線



CSM S 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別 | CXM CCS 6P GY | バージョン |
| 注文番号 | 3053180000 | CUBESERIES, 短絡接続 |
| GTIN (EAN) | 4099987023009 | |
| 数量 | 2 ST | |

保持クリップ



CUBESERIES CRI リレー用保持クリップ。

プラスチック製保持クリップ：

- リレーイジェクタ機能付き
- MultiFit マーカー用のマーキングスロット
- テストボタン有り / 無しでリレーに適合

金属製保持クリップ：

- 差し込みソケット内のリレーを強く保持

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | CXM CLIP M | バージョン |
| 注文番号 | 3053190000 | CUBESERIES, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 4099987023016 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | CXM CLIP P | バージョン |
| 注文番号 | 3053240000 | CUBESERIES, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 4099987023061 | |
| 数量 | 10 ST | |