

**CXX LD 43G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**一般注文データ**

バージョン	CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">3053360000</a>
種別	CXX LD 43G
GTIN (EAN)	4099987023153
数量	20 items

**CXX LD 43G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

ROHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	25.7 mm	奥行き (インチ)	1.0118 inch
高さ	9.2 mm	高さ (インチ)	0.3622 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.5039 inch
正味重量	2 g		

**温度**

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度			

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**制御側**

定格制御電圧	110...230 V DC	定格電流 DC	4 mA
ステータス表示	緑色LED	保護回路	一体型フリーホイールダイオード

**一般データ**

色	黒色
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級
	ハウジング V-2

**接続データ**

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

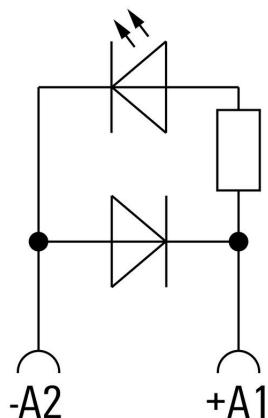
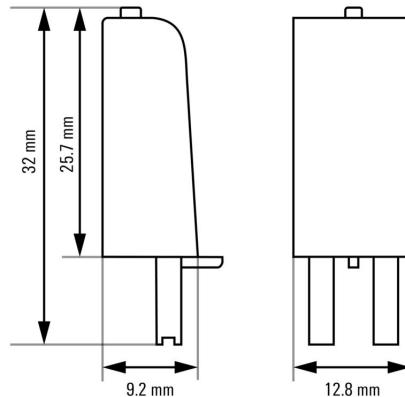
**分類**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**CXX LD 43G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****接続図****寸法図**

**CXX LD 43G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****その他****Type code CUBESERIES LED / protective module versions**

<b>Product family</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Input voltage and LED color</b>					
<b>C CUBESERIES</b>							21N 6-230 V DC
<b>Product type</b>	<input type="checkbox"/>						41R 6-24 V DC LED red
<b>X Accessories</b>							41G 6-24 V DC LED green
<b>Accessory for which</b>							42R 24-60 V DC LED red
<b>relay desing</b>							42G 24-60 V DC LED green
<b>X Universal use</b>							43R 110-230 V DC LED red
<b>Function</b>							43G 110-230 V DC LED green
<b>L LED</b>							51 6-24 V AC/DC
<b>D Free-wheeling diode</b>							52 24-60 V AC/DC
<b>LD LED and free-wheeling diode</b>							53 110-240 V AC/DC
<b>V Varistor</b>							61R 6-24 V AC/DC LED red
<b>RC RC element</b>							61G 6-24 V AC/DC LED green
							62R 24-60 V AC/DC LED red
							62G 24-60 V AC/DC LED green
							63R 110-240 V AC/DC LED red
							63G 110-240 V AC/DC LED green
							71 6-24 V AC
							72 110-130 V AC
							73 220-240 V AC