

CXX LD 43G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 110...230 V DC, プラグイン接続
注文番号	3053360000
種別	CXX LD 43G
GTIN (EAN)	4099987023153
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	25.7 mm	奥行き (インチ)	1.0118 inch
高さ	9.2 mm	高さ (インチ)	0.3622 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.5039 inch
正味重量	2 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	110...230 V DC	定格電流 DC	4 mA
ステータス表示	緑色LED	保護回路	一体型フリーホイールダイオード

一般データ

色	黒色	
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ハウジング
	UL94 可燃性等級	V-2

接続データ


導体接続方法 プラグイン接続

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

図面

接続図

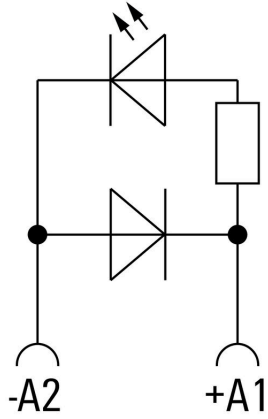

寸法図



その他

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

