


CXX RC 51

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

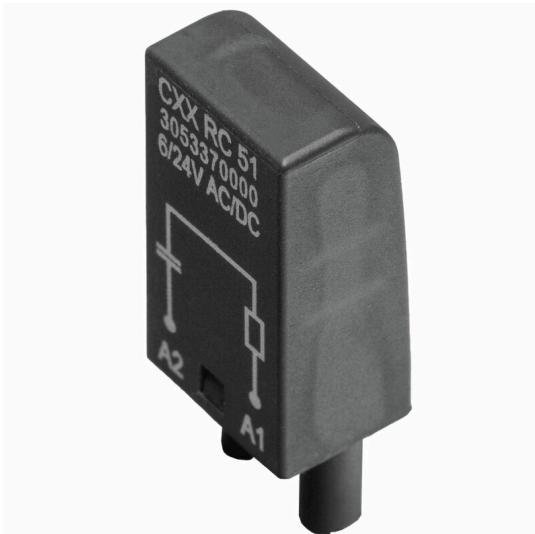

一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 6...24 V UC, プラグイン接続
注文番号	3053370000
種別	CXX RC 51
GTIN (EAN)	4099987023160
数量	20 items

CXX RC 51

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.9055 inch
高さ	9.2 mm	高さ (インチ)	0.3622 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.5039 inch
正味重量	2 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
------	----------------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	6...24 V UC	定格電流 AC	1.5 mA
ステータス表示	該当なし	保護回路	RCエレメント

一般データ

色	黒色
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


CXX RC 51

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

接続図

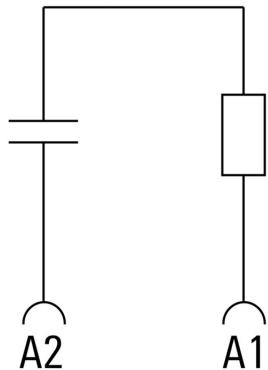

寸法図

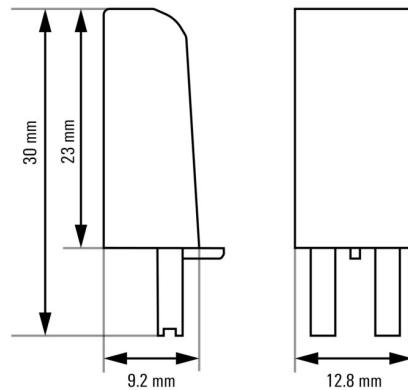

その他

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

