

CXX RC 52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, RCエレメント, 定格制御電圧: 24... 60 V UC, プラグイン接続
注文番号	3053390000
種別	CXX RC 52
GTIN (EAN)	4099987023177
数量	20 items

CXX RC 52

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.9055 inch
高さ	9.2 mm	高さ (インチ)	0.3622 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.5039 inch
正味重量	2 g		

温度

保管温度 -40 °C...85 °C 周囲温度 -40 °C...70 °C
動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧 24...60 V UC ステータス表示 該当なし
保護回路 RCエレメント

一般データ

色 黒色
UL94 可燃性等級コンポーネント コンポーネントハウジング
UL94 可燃性等級 V-2

接続データ

導体接続方法 プラグイン接続

分類


ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

図面

接続図



寸法図

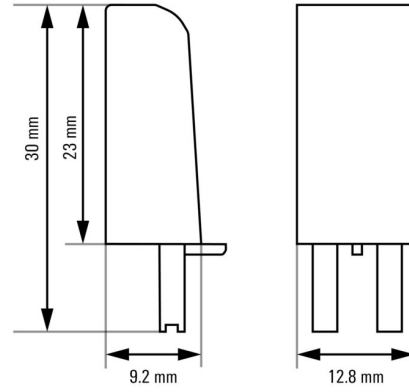

その他

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

