

CXX V 71

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 6...24 V AC, プラグイン接続
注文番号	3053470000
種別	CXX V 71
GTIN (EAN)	4099987023252
数量	20 items

CXX V 71

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.9055 inch
高さ	9.2 mm	高さ (インチ)	0.3622 inch
幅	12.8 mm	幅 (インチ)	0.5039 inch
正味重量	2 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...70 °C
動作温度			

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	6...24 V AC	ステータス表示	該当なし
保護回路	パリスタ		

一般データ

UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級	ハウジング V-2
-------------------	-----------------------	--------------

接続データ

導体接続方法	プラグイン接続
--------	---------

分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


CXX V 71

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

接続図

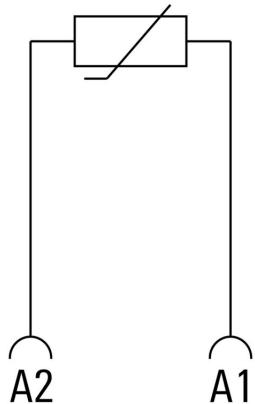

寸法図

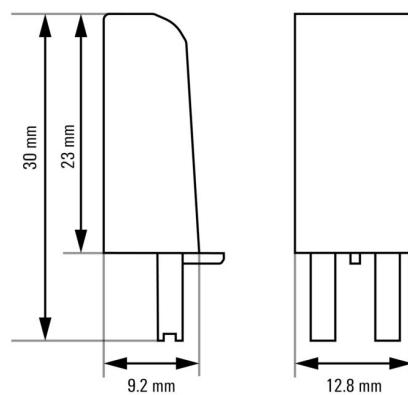

図面

その他

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family	□ □ □	□ □	□
C CUBESERIES	□	□	□
Product type			
X Accessories	□		
Accessory for which relay design		□	
X Universal use		□	
Function			
L LED	□		
D Free-wheeling diode		□	
LD LED and free-wheeling diode		□	
V Varistor			□
RC RC element			□
Input voltage and LED color			
21N	6-230 V DC		
41R	6-24 V DC LED red		
41G	6-24 V DC LED green		
42R	24-60 V DC LED red		
42G	24-60 V DC LED green		
43R	110-230 V DC LED red		
43G	110-230 V DC LED green		
51	6-24 V AC/DC		
52	24-60 V AC/DC		
53	110-240 V AC/DC		
61R	6-24 V AC/DC LED red		
61G	6-24 V AC/DC LED green		
62R	24-60 V AC/DC LED red		
62G	24-60 V AC/DC LED green		
63R	110-240 V AC/DC LED red		
63G	110-240 V AC/DC LED green		
71	6-24 V AC		
72	110-130 V AC		
73	220-240 V AC		