

## ZQV 6SL/3


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

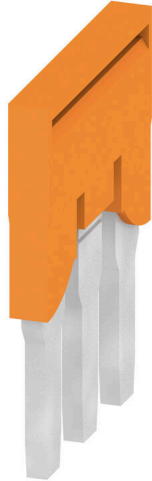

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 8.20, 絶縁: はい, 幅: 22.9 mm
注文番号	<a href="#">3077590000</a>
種別	ZQV 6SL/3
GTIN (EAN)	4099987081795
数量	25 items

## ZQV 6SL/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	29.6 mm	奥行き (インチ)	1.1654 inch
高さ	29.6 mm	高さ (インチ)	1.1654 inch
幅	22.9 mm	幅 (インチ)	0.9016 inch
正味重量	2.82 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

極数	3
----	---

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	8.20 mm
--------------	---------

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 評価データ

定格電圧	400 V	公称電流	41 A
------	-------	------	------

## 追加の技術データ

固定形式 取り付け方式	接続されている 直接実装	爆発試験バージョン	はい
----------------	-----------------	-----------	----

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## ZQV 6SL/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

種別	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	バージョン
注文番号	<a href="#">1276300000</a>	プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm <sup>2</sup> , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
数量	20 ST	