

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



一般注文データ

バージョン	太陽光発電, 緊急停止ボタン, 1 極, AC600 V, 5 A, 完全なエンクロージャ
注文番号	3077660000
種別	AC SB E 5A 1POL PO 06KV
GTIN (EAN)	4099987081887
数量	1 items

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	117 mm	奥行き (インチ)	4.6063 inch
高さ	80 mm	高さ (インチ)	3.1496 inch
幅	72 mm	幅 (インチ)	2.8346 inch
正味重量	233 g		

温度

周囲温度	-25 °C...70 °C	湿度	5 ~ 95% (結露なし)
------	----------------	----	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

保証

時間間隔	5 年
------	-----

エンクロージャ

取り付け方式	ネジ 4本
--------	-------

一般データ

保護度合い	IP66	設置場所	保護屋外領域 (陸および海)
-------	------	------	----------------

緊急停止ボタン

取り付け方式	ネジ 4本	ステータス表示	ステージ2
最大連続電圧、Uc (AC)	500 V	最大連続電圧、Uc (DC)	212 V
NC接点としての接点数	1	保護等級 (NEMA)	1
ボタンの直径	45 mm	ロック解除法	ターンリリース
ステータスインジケータが使用可能	はい	NO接点としての接点数	1

分類

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

入札仕様書

長体仕様	PV emergency stop switch. Suitable for remote triggering of a fireman
------	---

AC SB E 5A 1POL PO 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com


switch to switch off the AC side.
Max. Continuous voltage, Uc (AC): 500 V
Max. Continuous voltage, Uc (DC): 212 V The switch is unlocked via a rotary release.
Number of contacts as NO contact: 1
Number of contacts as NC contacts: 1
Number of switching positions: 2 The switch is mounted using 4 screws. The electrical connection is made via cable glands.
Protection class (IP): 65
Protection class (NEMA): 4X
Complete device with protective collar.
Dimensions HxWxD: 80x72x117 mm.
Approval according to low voltage switchgear EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

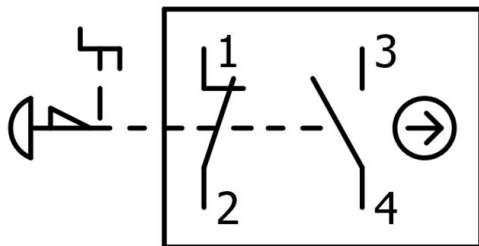

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

消火スイッチ



安全なリモートシャットダウン用 屋上の太陽光発電システムは、ケーブルが建物内に引き込まれた後の建物内の電力網との接続点で遮断装置が必要になることがあります。これにより、消防団は、不必要な危険を冒すことなく、緊急時の活動を行うことができます。電源が復旧すると、PV Next Fireman Switch が自動的にPVストリングを再接続します。

一般注文データ

種別	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	バージョン
注文番号	8000098970	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 2
GTIN (EAN)	40999866665293	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, MC4-Evo
数量	1 ST	2
種別	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	バージョン
注文番号	8000114374	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 2
GTIN (EAN)	4099986766976	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	バージョン
注文番号	8000111429	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 4
GTIN (EAN)	4099986853614	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	バージョン
注文番号	8000110665	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 4
GTIN (EAN)	4099986786530	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, MC4-Evo
数量	1 ST	2
種別	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	バージョン
注文番号	8000115470	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 4
GTIN (EAN)	4099986849969	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	バージョン
注文番号	8000115472	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 4
GTIN (EAN)	4099986878853	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	バージョン
注文番号	8000111430	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986875555	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	バージョン
注文番号	8000111274	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986883994	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, 過電圧保護 I / II, MC4-Evo
数量	1 ST	2
種別	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	バージョン
注文番号	8000115471	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986884205	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, 過電圧保護 I / II, WM4C
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	バージョン
注文番号	8000115473	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986874275	MPP, 2入力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, WM4C
数量	1 ST	

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	バージョン
注文番号	8000130051	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987124980	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	バージョン
注文番号	3149710000	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987599900	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, ケーブルグラ
数量	1 ST	ンド, 1100 V
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	バージョン
注文番号	8000130058	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231763	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, MC4-Evo 2,
数量	1 ST	1100 V
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	バージョン
注文番号	8000130053	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231770	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, WM4C, 1100
数量	1 ST	V
種別	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	バージョン
注文番号	8000130052	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987124997	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	バージョン
注文番号	8000130054	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987125000	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	バージョン
注文番号	3149720000	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987599917	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, ケーブルグラ
数量	1 ST	ンド, 1100 V
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	バージョン
注文番号	8000130056	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231794	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, MC4-Evo 2,
数量	1 ST	1100 V
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	バージョン
注文番号	8000130057	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231800	MPPあたり2入力/2出力, 過電圧保護 I / II, 遠隔断路器, WM4C, 1100
数量	1 ST	V
種別	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	バージョン
注文番号	8000130055	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987125024	MPPあたり2入力/2出力, 遠隔断路器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	バージョン
注文番号	2778850000	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1 MPP, 2入
GTIN (EAN)	4064675047605	力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, ケーブルグラント, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	バージョン
注文番号	2888520000	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1 MPP, 2入
GTIN (EAN)	4064675875567	力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	バージョン
注文番号	2778860000	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 1 MPP, 2入
GTIN (EAN)	4064675047612	力/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	バージョン
注文番号	2778870000	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 2 MPP, 2入
GTIN (EAN)	4064675047629	カ/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, ケーブルグラント, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	バージョン
注文番号	2888530000	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 2 MPP, 2入
GTIN (EAN)	4064675875574	カ/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
種別	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	バージョン
注文番号	2778880000	太陽光発電, 結合器ボックス, 消防士用スイッチ, PV Next, 2 MPP, 2入
GTIN (EAN)	4064675047636	カ/MPPあたり1出力, 遠隔断路器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	