


**DG CABTITE 20X20 PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

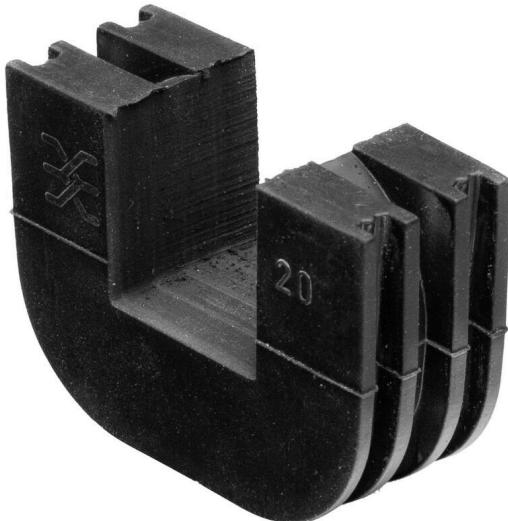

インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

**一般注文データ**

バージョン	Field Power® シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
注文番号	<a href="#">3082240000</a>
種別	DG CABTITE 20X20 PT6
GTIN (EAN)	4099987092579
数量	10 items

**DG CABTITE 20X20 PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	18 mm	奥行き (インチ)	0.7087 inch
高さ	33.8 mm	高さ (インチ)	1.3307 inch
幅	46.7 mm	幅 (インチ)	1.8386 inch
正味重量	21.8 g		

**温度**

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

基本材質	EPDM	シリコーン	いいえ
色	黒色	設計	シール
保護度合い	IP54, 対応するエンクロージャ付き	UL 94 可燃性等級	HB
取り付け位置、取り付け通知	FieldPower®シールスロットの場合		

**重要なメモ**

製品情報	Cabtiteシールエレメント 20x20mmとの組み合わせでのみ使用可能
------	---------------------------------------

**分類**

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

**DG CABTITE 20X20 PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## SE 小 20 x 20 mm、グレー



大型、小型のケーブル直径どちらも – Cabtite は常に適切なシールインサートを備えています。

シール要素の円錐形状により、以前に配置したスナップイングリッドインレイを内側から外側に簡単に押し込むことができます。DIN EN 62444に準拠し、中間スペースを確実に封止し、ケーブル負荷解放部品を提供します。シールインサートとフレームの組み合わせで、IP 66 の保護等級を達成します。マイナス溝付き形状のため、組立済ケーブルに特に適しています。

- 黒色のシールインサートは、特に高い動作温度に対応するように設計され、火災安全等級 UL 94 HB を提示します
- 灰色のシール要素は、火災安全等級 UL 94 VO に準拠しているため、鉄道業界の需要に適しています
- 複数のインサートを使用することで、2 本以上のケーブル、および特殊ケーブルをシール要素に通すことができる

## 一般注文データ

種別	CABTITE BSE SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583350000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118615609	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 1.5 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583370000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616736	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 1.5-2 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583360000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616163	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 1/ASI SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584810000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616118	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 10-11 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584610000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118617009	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 11-12 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584600000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118617139	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 12-13 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584590000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118615746	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 13-14 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584570000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616132	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66

## DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	CABTITE SE 14-15 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584560000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616149	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 15-16 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584550000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616156	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 2 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583390000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616477	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 2-3 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583380000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616729	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 2/4-5 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584900000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616767	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584890000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616781	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 2/6.5 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584880000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118615531	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 2/7 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584830000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616750	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 2/8 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584820000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616125	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 2/ASI SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584800000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118617016	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 3 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583410000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616507	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP54, IP65, IP66
種別	CABTITE SE 3-4 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583400000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616958	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 4-5 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583440000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616743	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66

## DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	CABTITE SE 4/2-3 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584870000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616804	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 4/3-4 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584860000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616774	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 4/4-5 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584840000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616798	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 4/4.5 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584850000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616224	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 6-7 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2583460000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616668	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 7-8 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584660000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616385	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 8-9 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584650000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616187	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 9-10 SML GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2584630000</a>	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ) , TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616996	いグレー, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66