

HDC MGBT 8 FC M SH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	データモジュール, 48 V, 5 A, Cat. 6A, 極数: 8, クリップ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	3092810000
種別	HDC MGBT 8 FC M SH
GTIN (EAN)	4099987109796
数量	1 items

HDC MGBT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	40.3 mm	高さ (インチ)	1.5866 inch
幅	26.35 mm	幅 (インチ)	1.0374 inch
長さ	13.9 mm	長さ (インチ)	0.5472 inch
正味重量	30.4 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	8	UL 94 可燃性等級	V-0
カテゴリー	Cat. 6A	プラギング回数	≥ 500
種別	メス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	48 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	0.8 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	5 A
必要なプラグインスロット	1		

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 28	接続方式	クリンプ接続
配線接続断面 AWG、最小	AWG 20	導体断面、最大	0.5 mm ²
導体断面、最小	0.08 mm ²		

接点の通知

被覆剥き長さ、信号	4.2 mm
-----------	--------

電源の接点

導体直径に応じた最大締付けトルク	導体断面、最小	0.08 mm ²
	導体直径、最大.	0.5 mm ²

分類

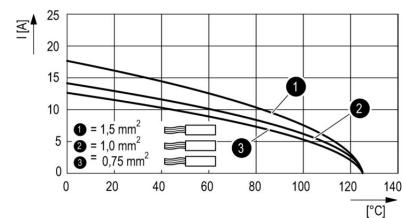
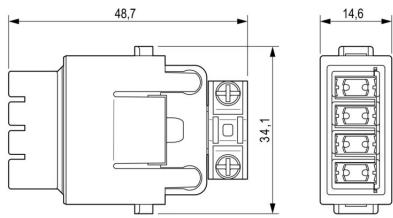
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MGBT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC MGBT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**D-SUB クリップ接点**

クリップは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリップ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	バージョン
注文番号	2748730000	メス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890549	
数量	100 ST	
種別	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	バージョン
注文番号	2748720000	メス型, ゴールド, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631	
数量	100 ST	

標準**一般注文データ**

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	

HDC MGBT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

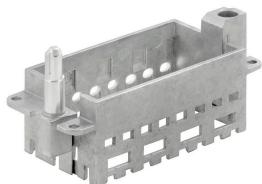
長いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

HDC MGBT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

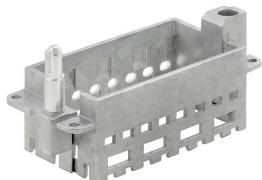
www.weidmueller.com

アクセサリ**短いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	2737020000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 ST	

短いガイドピン付属

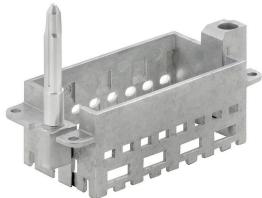
HDC MGBT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属**一般注文データ**

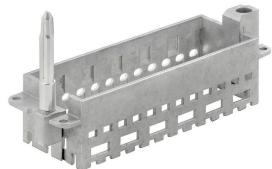
種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	2737010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 ST	

短いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

HDC MGBT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
長いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

短いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	

HDC MGBT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**長いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 ST	

電気モジュール**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MGBT 8 MC	バージョン
注文番号	2748520000	データモジュール, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 極数: 8, クリップ接続, オス型,
GTIN (EAN)	4050118890761	必要なプラグインスロット: 1
数量	1 ST	
種別	HDC MGBT 8 MC M SH	バージョン
注文番号	3092820000	データモジュール, 48 V, 5 A, Cat. 6A, 極数: 8, クリップ接続, オス型,
GTIN (EAN)	4099987109857	必要なプラグインスロット: 1
数量	1 ST	