

## HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	データモジュール, 48 V, 5 A, Cat. 6A, 極数: 8, クリ ンプ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	<a href="#">3092810000</a>
種別	HDC MGBIT 8 FC M SH
GTIN (EAN)	4099987109796
数量	1 items

## HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	40.3 mm	高さ (インチ)	1.5866 inch
幅	26.35 mm	幅 (インチ)	1.0374 inch
長さ	13.9 mm	長さ (インチ)	0.5472 inch
正味重量	30.4 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

極数	8	UL 94 可燃性等級	V-0
カテゴリー	Cat. 6A	プラグイン回数	≥ 500
種別	メス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	48 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	0.8 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	5 A
必要なプラグインスロット	1		

## バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 28	接続方式	クリンプ接続
配線接続断面積 AWG、最小	AWG 20	導体断面、最大	0.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.08 mm <sup>2</sup>		

## 接点の通知

被覆剥き長さ、信号 4.2 mm

## 電源の接点

導体直径に応じた最大締め付けトルク	導体断面、最小	0.08 mm <sup>2</sup>
	導体直径、最大	0.5 mm <sup>2</sup>

## 分類



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

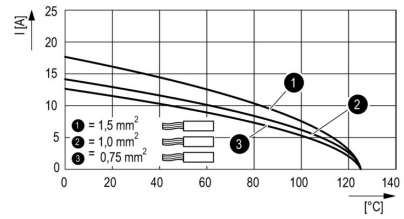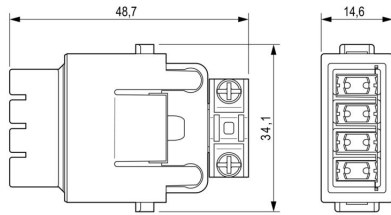

## HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## D-SUB クリンプ接点




クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

種別	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	バージョン
注文番号	<a href="#">2748730000</a>	メス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890549	
数量	100 ST	
種別	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	バージョン
注文番号	<a href="#">2748720000</a>	メス型, ゴールド, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890631	
数量	100 ST	

## 標準

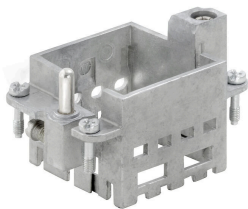

## 一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	

## HDC MGBIT 8 FC M SH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

## 長いガイドピン付属

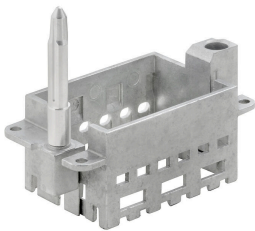

## 一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	


## HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com


## 短いガイドピン付属

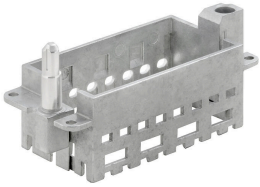

## 一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	


## 長いガイドピン付属

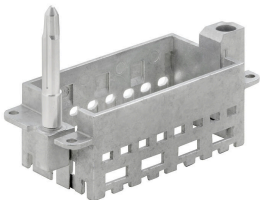

## 一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	<a href="#">2737020000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 ST	

## 短いガイドピン付属

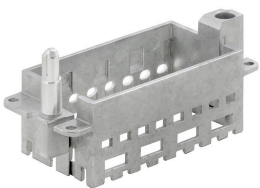

## HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	<a href="#">2736930000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 ST	


## 長いガイドピン付属



## 一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	<a href="#">2737010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 ST	

## 短いガイドピン付属

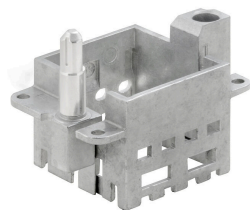

## 一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	<a href="#">2736890000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	


## HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com


## 長いガイドピン付属

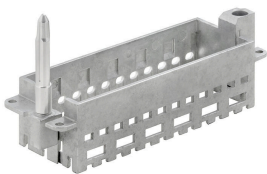

## 一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

## 短いガイドピン付属

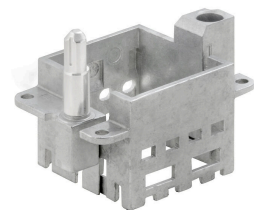

## 一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736900000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	

## HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 長いガイドピン付属



## 一般注文データ

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン	
注文番号	<a href="#">2736980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
数量	1 ST		

## 電気モジュール



## 柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MGBIT 8 MC	バージョン	
注文番号	<a href="#">2748520000</a>	データモジュール, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 極数: 8, クリンプ接続, オス型,	
GTIN (EAN)	4050118890761	必要なプラグインスロット: 1	
数量	1 ST		
種別	HDC MGBIT 8 MC M SH	バージョン	
注文番号	<a href="#">3092820000</a>	データモジュール, 48 V, 5 A, Cat. 6A, 極数: 8, クリンプ接続, オス型,	
GTIN (EAN)	4099987109857	必要なプラグインスロット: 1	
数量	1 ST		