

## SAI-H3-M12-T-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

バージョン	Y connector
注文番号	<a href="#">3099270000</a>
種別	SAI-H3-M12-T-SI
GTIN (EAN)	4099987133920
数量	1 items

## SAI-H3-M12-T-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 50 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	T-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	接点材質	CuZn
公称電圧	63 V	公称電流	16 A
保護度合い	IP65	プラグイン回数	≥ 100
汚染度	3	ケーブルグラウンド	M 12
シールド接続	はい	スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C		

## 接続データ

グループコンセント - プラグインコネク M12ピン  
タ シングルコンセント 1 - プラグインコネ M12ソケット  
タ  
単一コンセント 2 - プラグインコネクタ M12ソケット

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-111

## 一般データ

極数	4	コーディング	T-coded
接点材質、ソケット	CuZn	接点材質、ピン	CuZn
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	接点材質	CuZn
公称電圧	63 V	公称電流	16 A
保護度合い	IP65	プラグイン回数	≥ 100
汚染度	3	ケーブルグラウンド	M 12
接続 1	M12/M12	接続 2	M12
シールド接続	はい	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C
導体外径	-		

## 分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


図面

www.weidmueller.com


寸法図




極スキーム

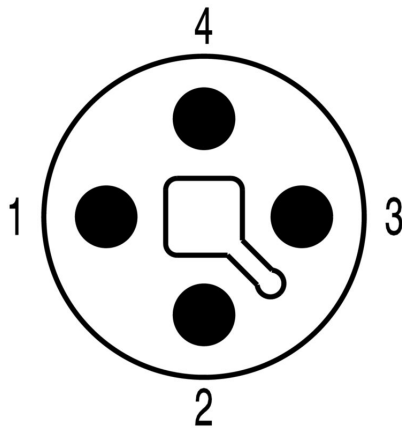

極スキーム

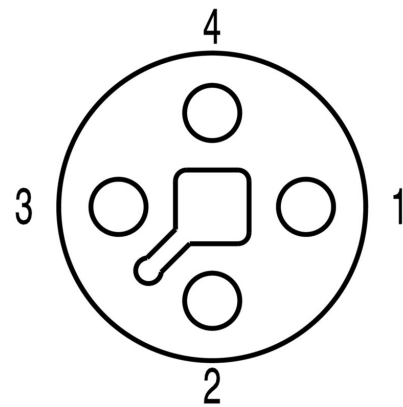

配線図

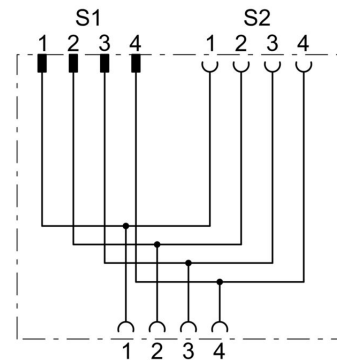

図面

定格低減曲線

