



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	Y connector
注文番号	3099300000
種別	SAI-H3-M12-L-SI
GTIN (EAN)	4099987133951
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数

 ϵ

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 50 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	L-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	接点材質	CuZn
公称電圧	63 V	公称電流	16 A
保護度合い	IP65	プラギング回数	≥ 100
污染度	3	ケーブルグランド	M 12
シールド接続	はい	スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C		

接続データ

グループコンセント – プラグインコネク M12ピン シングルコンセント 1 – プラグインコネ M12ソケット タ クタ

単一コンセント2 - プラグインコネクタ M12ソケット

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-111

一般データ

極数	4	コーディング	L-coded
接点材質、ソケット	CuZn	接点材質、ピン	CuZn
接触表面	金メッキ	 ハウジング主要材質	TPU
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	 接点材質	CuZn
公称電圧	63 V	公称電流	16 A
保護度合い	IP65	 プラギング回数	≥ 100
污染度	3	ケーブルグランド	M 12
接続 1	M12/M12		M12
シールド接続	はい	 ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C
	-		

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

データシート

SAI-H3-M12-L-SI




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

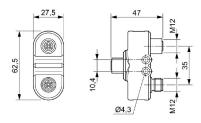


極スキーム

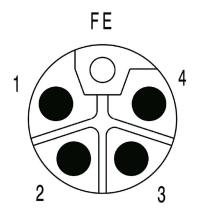

極スキーム

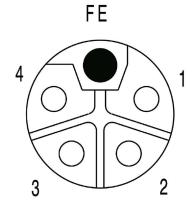

配線図

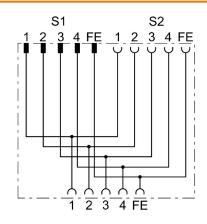





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

定格低減曲線

