

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

注文番号	3101700000
種別	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X
GTIN (EAN)	4099987143158
数量	1 items

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
長さ	265 mm	長さ (インチ)	10.433 inch
正味重量	205 g		

温度

動作温度 -20 - 50°C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0

ケーブル技術仕様

ケーブル素材	PUR	シースカラー	黒色
ハウジング主要材質	アルミニウム	ケーブル長	5 m

一般的な技術データ

LEDモジュールの形状	長方形	動作寿命	60.000 h
保護度合い	IP67	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に Not required 準拠)	

接続データ

接続スレッド なし

材料データ

ハウジング主要材質	アルミニウム	封止化合物	PUR V0
-----------	--------	-------	--------

電気データ

定格電圧	≤ 5 V DC	電源	1.2 W
調光可能	はい		

分類

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		


WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

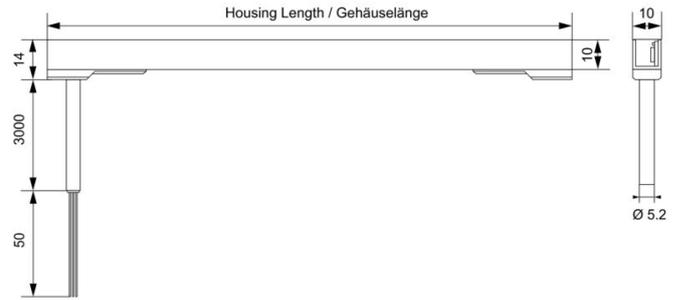

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

M8 / M12 取り付けクリップ



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI-M12-CLIP	バージョン
注文番号	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
数量	10 ST	