

## HDC 24B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	<a href="#">3107140000</a>
種別	HDC 24B ABU BP
GTIN (EAN)	4099987172004
数量	1 items

## HDC 24B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	140 mm	奥行き (インチ)	5.5118 inch
高さ	30.6 mm	高さ (インチ)	1.2047 inch
幅	54 mm	幅 (インチ)	2.126 inch
長さ	140 mm	長さ (インチ)	5.5118 inch
正味重量	122 g		

## 温度

周囲温度	-40 °C...125 °C	制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-----------------	------	-------------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	none
上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
側方ケーブル取り入れ口数	0	接続方式	ヘビーデューティコネクタ (角型コネクタ)
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
設計	標準	設置サイズ	8
ケーブル導入口	いいえ	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
内付スレッド	M 32	色 (RAL)	RAL 9005
BG	8	Moduplug®に最適	はい

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	未処理
保護度合い	IP65, 勘合状態		

## 寸法

ケーブル導入口	いいえ	ハウジングの全長	43 mm
---------	-----	----------	-------

## 分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24B ABU BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

mounting cutout

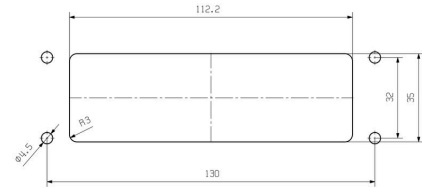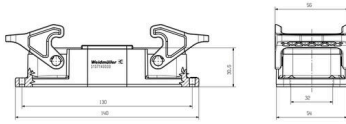

## HDC 24B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

種別	HDC 64D TSBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3119670000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987253598	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40
種別	HDC 64D TSBU 1M50 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3107210000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987172141	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 50

## フード、上部ケーブルエントリ




プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

種別	HDC 64D TOBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3164320000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, プラ
GTIN (EAN)	4099987800501	グハウジング, 上部ケーブル導入口, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 25

## サイズ 8

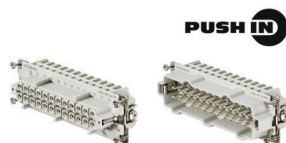

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数: 24  
定格電流: 16 A  
定格電圧: 500 V  
UL / CSA 準拠公称電圧: 600 V AC / DC

## HDC 24B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	HDC HE 24 FP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873580000</a>	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873590000</a>	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	