

HDC 10B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	3107160000
種別	HDC 10B ABU BP
GTIN (EAN)	4099987172042
数量	1 items

HDC 10B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

深さ	43 mm	奥行き (インチ)	1.6929 inch
高さ	30.6 mm	高さ (インチ)	1.2047 inch
幅	93 mm	幅 (インチ)	3.6614 inch
長さ	93 mm	長さ (インチ)	3.6614 inch
正味重量	84.3 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプは交換不可
設計	標準	設置サイズ	4
ケーブル導入口	いいえ	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
内付スレッド	M 32	色 (RAL)	RAL 9005
BG	4	Moduplug®に最適	はい

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	ポリアミド
保護度合い	IP65, 勘合状態	EMC ハウジング	いいえ
ロック素子の材質	ポリアミド		

寸法

ケーブル導入口 いいえ

分類



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

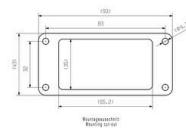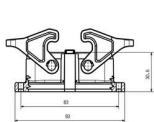

HDC 10B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**フード、横側ケーブルエントリ**

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 24D TSBU 1M25 BP	バージョン
注文番号	3164360000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987800587	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32
種別	HDC 24D TSBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	3107190000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987172103	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32

フード、上部ケーブルエントリ

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 24D TOBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	3164300000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4099987800167	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 24D TOBU 1M25 BP	バージョン
注文番号	3164340000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4099987800549	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32

HDC 10B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**サイズ 4**

プッシュイン接続は、直接接続の直接插入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数 : 10

定格電流 : 16 A

定格電圧 : 500 V

UL/CSA 準拠の公称電圧 : 600 V AC/DC

一般注文データ

種別	HDC HE 10 FP	バージョン
注文番号	1873540000	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4
GTIN (EAN)	4032248458158	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 10 MP	バージョン
注文番号	1873550000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4
GTIN (EAN)	4032248458165	
数量	1 ST	