

## HDC 06B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	<a href="#">3107170000</a>
種別	HDC 06B ABU BP
GTIN (EAN)	4099987172066
数量	1 items

## HDC 06B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	80 mm	奥行き (インチ)	3.1496 inch
高さ	30.6 mm	高さ (インチ)	1.2047 inch
幅	54 mm	幅 (インチ)	2.126 inch
長さ	80 mm	長さ (インチ)	3.1496 inch
正味重量	77 g		

## 温度

周囲温度	-40 °C...125 °C	制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-----------------	------	-------------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

## バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	none
上部 / 底部 / 蓋	下部	カバー	カバーなし
側方ケーブル取り入れ口数	0	接続方式	ヘビーデューティコネクタ (角型コネクタ)
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
設計	標準	設置サイズ	3
ケーブル導入口	いいえ	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
内付スレッド	M 32	色 (RAL)	RAL 9005
BG	3	Moduplug®に最適	はい

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	未処理
保護度合い	IP65, 勘合状態		

## 寸法

ケーブル導入口	いいえ	ハウジングの全長	43 mm
---------	-----	----------	-------

## 分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 06B ABU BP**



**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

mounting cutout

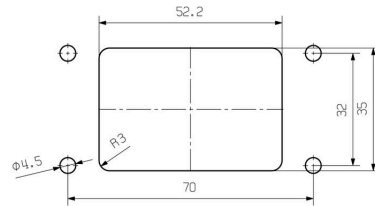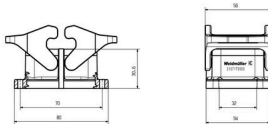

## HDC 06B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

種別	HDC 16D TSBU 1M25 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3164350000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987800563	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TSBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3107180000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4099987172080	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40

## フード、上部ケーブルエントリ



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

種別	HDC 16D TOBU 1M25 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3164330000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4099987800525	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25, M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16D TOBU 1M32 BP	バージョン
注文番号	<a href="#">3164290000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4099987800143	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40, M 32
数量	1 ST	

## HDC 06B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## サイズ 3

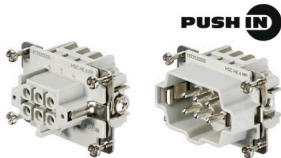

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数：6

定格電流：24 A

定格電圧：500 V

UL/CSA 準拠公称電圧：600 V AC/DC

## 一般注文データ

種別	HDC HE 6 FP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873520000</a>	HDC挿入, メス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 6 MP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873530000</a>	HDC挿入, オス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
数量	1 ST	