

## HDC 16D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	<a href="#">3107180000</a>
種別	HDC 16D TSBU 1M32 BP
GTIN (EAN)	4099987172080
数量	1 items

## HDC 16D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	56 mm	奥行き (インチ)	2.2047 inch
高さ	72.5 mm	高さ (インチ)	2.8543 inch
幅	61 mm	幅 (インチ)	2.4016 inch
長さ	61 mm	長さ (インチ)	2.4016 inch
正味重量	115 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	締付けトルク	1.2 Nm
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
設計	高	設置サイズ	3
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	内付スレッド	M 32
色 (RAL)	RAL 9005	BG	3
Moduplug®に最適	はい		

## 一般データ

締付けトルク	1.2 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	ポリアミド	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ポリアミド

## 寸法

ケーブル導入口 スレッド付き

## 分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16D TSBU 1M32 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

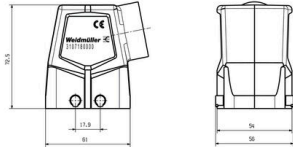

## HDC 16D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 隔壁ハウジング



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

種別	HDC 06B ABU BP	バージョン	
注文番号	<a href="#">3107170000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁	
GTIN (EAN)	4099987172066	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, サイドロックランプは交	
数量	1 ST	換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none	

## ベースハウジング




プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

## 一般注文データ

種別	HDC 06B SBU 1M25 BP	バージョン	
注文番号	<a href="#">3164370000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態,	
GTIN (EAN)	4099987800600	ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り	
数量	1 ST	入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32	
種別	HDC 06B SBU 2M25 BP	バージョン	
注文番号	<a href="#">3164380000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー	
GTIN (EAN)	4099987800624	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ	
数量	1 ST	口サイズ: 1*M25, M 25, M 32	

## サイズ 3

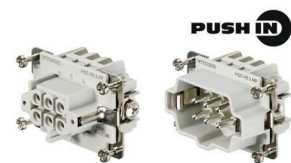

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数: 6  
定格電流: 24 A  
定格電圧: 500 V  
UL/CSA 準拠公称電圧: 600 V AC/DC

## HDC 16D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	HDC HE 6 FP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873520000</a>	HDC挿入, メス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 6 MP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873530000</a>	HDC挿入, オス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
数量	1 ST	

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

種別	VG M32-1/K68	バージョン
注文番号	<a href="#">1909880000</a>	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536801	トレート, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6