


## HDC HDD 56 FC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

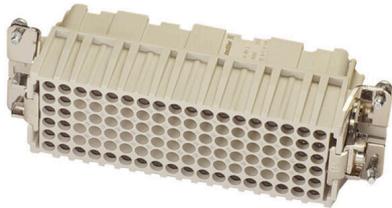[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

## 一般注文データ

バージョン	HDC挿入, メス型, 1000 V, 極数: 56, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
注文番号	<a href="#">3116680000</a>
種別	HDC HDD 56 FC EX 1000
GTIN (EAN)	4099987235907
数量	1 items

## HDC HDD 56 FC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E92202

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	36 mm	高さ (インチ)	1.4173 inch
幅	84 mm	幅 (インチ)	3.3071 inch
直径	1.6 mm	正味重量	96 g

## 温度

制限温度 -20 °C ... 80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	アンモニア、水様性
耐薬品性	条件付き耐性
物質	ガソリン
耐薬品性	耐性
物質	ベンゼン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	濃酢酸
耐薬品性	耐性
物質	水酸化カリウム
耐薬品性	条件付き耐性
物質	メタノール
耐薬品性	条件付き耐性
物質	モーター油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	希釈した苛性アルカリ溶液
耐薬品性	耐性
物質	ヒドロクロロフルオロカーボン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	屋外使用
耐薬品性	条件付き耐性

## 一般データ

極数	56	接続方式	クリンプ接続
設置サイズ	8	UL 94 可燃性等級	V-0
色	グレー	絶縁材	ポリカーボネート
表面仕上	その他	種別	メス型
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	HDD
定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V	ハロゲン不使用	false

作成日 29.03.2026 08:41:31 MEZ

カタログステータス / 図面

## HDC HDD 56 FC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

BG	8	信号接点数	0
出力接点の数	56	保護度合い	IP55

## 寸法

幅	84 mm
---	-------

## 評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	電流 (IEEX)	3 A
電流 (ATEX)	3 A	証明書番号 (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
最大導体断面積 (IECEX)	2.5 mm <sup>2</sup>	最大電圧 (ATEX)	250 V
最大導体断面積 (ATEX)	2.5 mm <sup>2</sup>	最大電圧 (IECEX)	250 V

## 接続データ PE

接続種別 PE	クリンプ接続
---------	--------

## バージョン

被覆剥き長さ、定格接続	8 mm	接続方式	クリンプ接続
設置サイズ	8	導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	表面仕上	その他
基本材質	ポリカーボネート	BG	8

## 分類


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

**HDC HDD 56 FC EX 1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

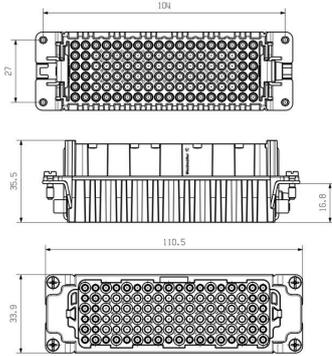

## HDC HDD 56 FC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## DSTV



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

## 一般注文データ

種別	DSTV COBU5	バージョン
注文番号	<a href="#">1471500000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ
GTIN (EAN)	4008190178543	
数量	100 ST	
種別	DSTV COST4	バージョン
注文番号	<a href="#">1471300000</a>	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190017354	
数量	100 ST	

## クリンプ接点 HD



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

種別	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1651570000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400248	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651670000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400347	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1651580000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400255	
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651680000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
GTIN (EAN)	4008190400354	
数量	100 ST	

## HDC HDD 56 FC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1601760000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190158354	導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651690000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400361	導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM1.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1651600000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400279	導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM1.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651700000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400378	導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM2.5AG	バージョン
注文番号	<a href="#">1651610000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400286	導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM2.5AU	バージョン
注文番号	<a href="#">1651710000</a>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400385	導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	

## サイズ 8 (24B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっている状態でのみ取り外しが可能です。

## 一般注文データ

種別	HDC 24B AS ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3139930000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4099987382298	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SS 1M40G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3139880000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4099987382243	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SS 2M40G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3139890000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4099987382250	
数量	1 ST	

## HDC HDD 56 FC EX 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	HDC 24B TOS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3140010000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
GTIN (EAN)	4099987382373	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TOS 2M32G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3140020000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
GTIN (EAN)	4099987382380	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 2*M32
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TSS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3140030000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
GTIN (EAN)	4099987382397	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TSS 1M40G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3140040000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジン
GTIN (EAN)	4099987382403	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
数量	1 ST	

## サイズ 8



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

## 一般注文データ

種別	HDC HDD 56 MC EX 1000	バージョン
注文番号	<a href="#">3116660000</a>	HDC挿入, オス型, 1000 V, 極数: 56, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235785	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 108 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">1651210000</a>	HDC挿入, オス型, 250 V, 10 A, 極数: 108, クリンプ接続, 設置サイズ:
GTIN (EAN)	4008190299811	8
数量	1 ST	