

HDC 64D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32, M 40
注文番号	3119670000
種別	HDC 64D TSBU 1M32 BP
GTIN (EAN)	4099987253598
数量	1 items

HDC 64D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	121 mm	奥行き (インチ)	4.7638 inch
高さ	76.5 mm	高さ (インチ)	3.0118 inch
幅	56 mm	幅 (インチ)	2.2047 inch
長さ	121 mm	長さ (インチ)	4.7638 inch
正味重量	175 g		

温度

周囲温度	-40 °C...125 °C	制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-----------------	------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32, M 40	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	1	接続方式	ヘビーデューティコネクタ (角型コネクタ)
ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
設計	高	設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ
シーリング	シーリング無し	外付スレッド	M 32
内付スレッド	M 50	色 (RAL)	RAL 9005
BG	8	Moduplug®に最適	はい

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	未処理
保護度合い	IP65, 勘合状態		

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングの全長	56 mm
---------	--------	----------	-------

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


HDC 64D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

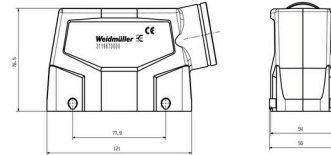

HDC 64D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

隔壁ハウジング



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 24B ABU BP	バージョン	
注文番号	3107140000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁	
GTIN (EAN)	4099987172004	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口	
数量	1 ST	サイズ: none	

ベースハウジング




プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 24B SBU 1M32 BP	バージョン	
注文番号	3164430000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベース	
GTIN (EAN)	4099987800723	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ	
数量	1 ST	口サイズ: M 32, M 40	
種別	HDC 24B SBU 2M32 BP	バージョン	
注文番号	3164440000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベース	
GTIN (EAN)	4099987800747	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ	
数量	1 ST	口サイズ: 2*M32, M 32, M 40	

サイズ 8

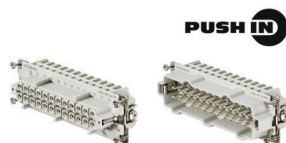

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数: 24
定格電流: 16 A
定格電圧: 500 V
UL / CSA 準拠公称電圧: 600 V AC / DC

HDC 64D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC HE 24 FP	バージョン
注文番号	1873580000	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MP	バージョン
注文番号	1873590000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M32-1/K68	バージョン
注文番号	1909880000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536801	トレート, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6