

CRMKIT S 230VAC 4CO L/PB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

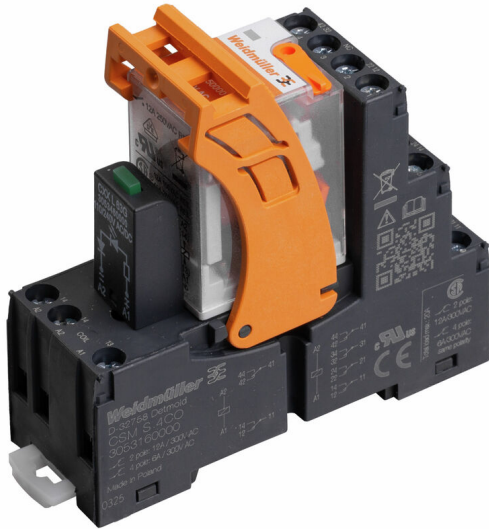

図に類似

一般注文データ

バージョン	CUBESERIES, リレーモジュール, 接点数: 4, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 230 V AC, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: はい
注文番号	3137330000
種別	CRMKIT S 230VAC 4CO L/PB
GTIN (EAN)	4099987361798
数量	5 items

CRMKIT S 230VAC 4CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	68.2 mm	奥行き (インチ)	2.685 inch
高さ	80.3 mm	高さ (インチ)	3.1614 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	112 g		

温度

保管温度	周囲温度	-40 °C...55 °C
動作温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

制御側

定格制御電圧	230 V AC	定格電流 AC	9.5 mA
公称出力	2.3 VA	コイル抵抗	16100 Ω ± 10 %
ステータス表示	緑色LED	入力周波数	50...60Hz
定格制御電圧から外れた交換用リレーの コイル電圧	いいえ	交換用リレーのコイル電圧	230 V AC

負荷側

定格スイッチング電圧	AC250 V	持続電流	6 A
定格負荷の最大回路周波数	0.1 Hz	最大開閉電圧、AC	250 V
最大開閉電圧、DC	250 V	突入電流	16 A / 20 ms
AC スwitching容量 (抵抗)、最大	1500	DC スwitching容量 (抵抗)、最大	168 W @ 24 V
スイッチオン遅延	≤ 20 ms	スイッチオフ遅延	≤ 12 ms
接点の種別	4 CO contact (AgNi)	機械的耐用期間	2 x 10 ⁷ 開閉サイクル
最小スイッチング電源	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V		

一般データ

動作高度	≤ 2000 m, 海面より上に	
取り付けレール	TS 35	
テストボタンが使用可能	はい	
テストボタンのバージョン	ロック可能なテストボタン, 一時テストボタン	
メカニカルスイッチの位置表示	はい	
色	黒色	
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント	ソケット
	UL94 可燃性等級	V-2
	コンポーネント	リレーカバー
	UL94 可燃性等級	V-2

CRMKIT S 230VAC 4CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

絶縁協調

定格電圧	250 V	サージ電圧カテゴリー	II
制御側 - 負荷側の耐電圧	4 kVeff / 1分	隣接接点の耐電圧	3 kVeff / 1分
取り付けレールの耐電圧	4 kV効率 / 1 min.	保護度合い	IP20

接続データ

導体接続方法	ねじ接続	被覆剥き長さ、定格接続	8 mm
締付けトルク、最小	0.7 Nm	クランプ範囲、定格接続	2.5 mm ²
クランプ範囲、最小	2.5 mm ²	クランプ範囲、最大	4 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 20	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 16
導体断面、固定式、最小	2.5 mm ²	導体断面、固定式、最大	4 mm ²
導体断面積、固定式、最小 (AWG)	AWG 20	導体断面積、固定式、最大 (AWG)	AWG 16
ツインワイヤエンドフェルール、最小	1.5 mm ²	ツインワイヤエンドフェルール、最大	2.5 mm ²
刃寸法	PZ 1		

分類



ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

CRMKIT S 230VAC 4CO L/PB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

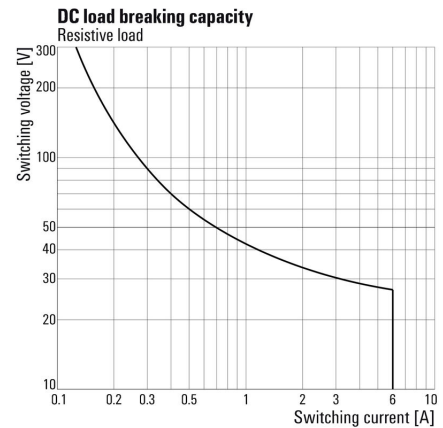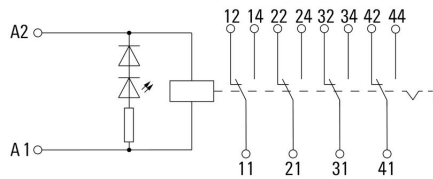


グラフ

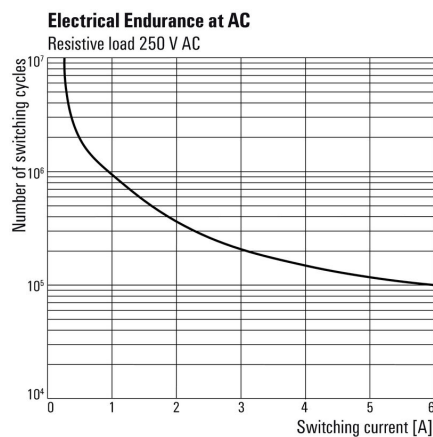


グラフ

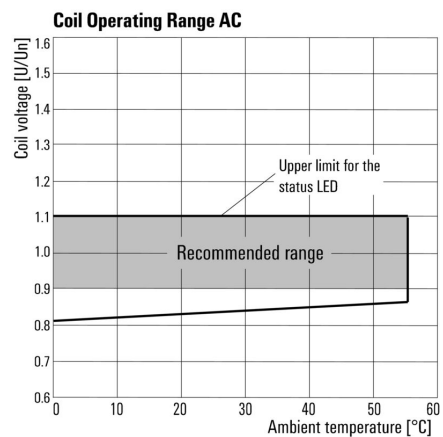


グラフ

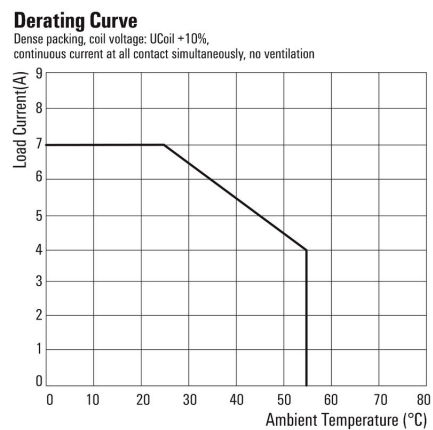

寸法図

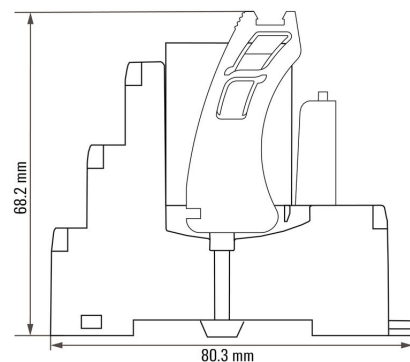

Typecode CUBESERIES KIT Versions

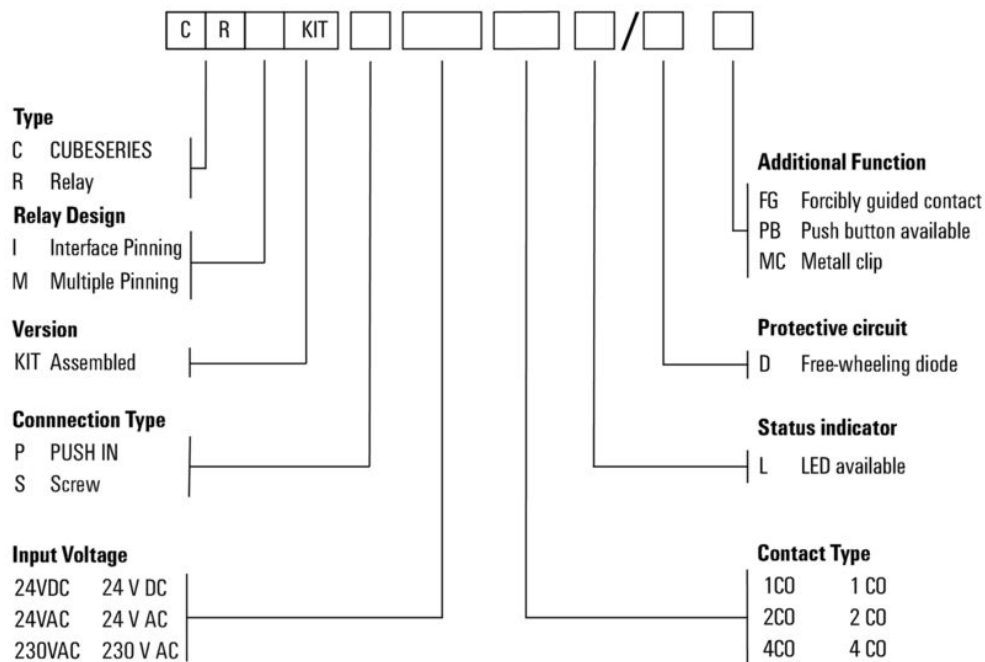


CRMKIT S 230VAC 4CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバ (マイナス用)

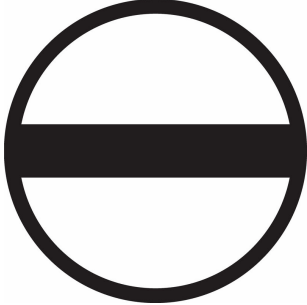

VDE 絶縁マイナススクリュードライバ、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	2749810000	スクリュードライバ、刃幅 (B): 3.5 mm、ブレード長: 100 mm、刃厚
GTIN (EAN)	4050118897012	み (A): 0.6 mm
数量	1 ST	
種別	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	2749610000	取付けツール、刃幅 (B): 3.5 mm、ブレード長: 100 mm、刃厚み (A): 0.6
GTIN (EAN)	4050118896350	mm
数量	1 ST	

空白



MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカースystemです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカを使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカ
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカ
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	MF 10/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1677160000	MultiFit, 端子マーカ, 10 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 フェニック
GTIN (EAN)	4008190475505	ス, ウィーランド, ルグラン, Telemecanique, エントレック, 白色
数量	600 ST	
種別	MF 10/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	1677220000	MultiFit, 端子マーカ, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 フェニック
GTIN (EAN)	4008190475529	ス, ウィーランド, ルグラン, Telemecanique, エントレック, 白色
数量	600 ST	

CRMKIT S 230VAC 4CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	MF 10/8 MC NE WS	バージョン
注文番号	1868440000	MultiFit, 端子マーカー, 10 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 フェニックス, エントレック, 白色
GTIN (EAN)	4032248440023	
数量	350 ST	

MultiFit



MultiMark の MultiFit

コネクタは競合他社製コネクタ対応

弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。

この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。

300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

種別	MF 10/3.5 MM WS	バージョン
注文番号	2885970000	端子マーカー, 10 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 白色
GTIN (EAN)	4064675854579	
数量	850 ST	
種別	MF 10/4.2 MM WS	バージョン
注文番号	2885980000	端子マーカー, 10 x 4.2 mm, ピッチ (mm) (P): 4.20 白色
GTIN (EAN)	4064675854586	
数量	750 ST	

空白



MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカーシステムです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカーは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカーを使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカーで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカー
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカー
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカーを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

CRMKIT S 230VAC 4CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	MF 10/10 MC NE WS	バージョン
注文番号	1856760000	MultiFit, 端子マーカー, 10 x 10 mm, ピッチ (mm) (P): 10.00 フェニッ
GTIN (EAN)	4032248401031	クス, エントレック, 白色
数量	200 ST	

MultiFit



MultiMark の MultiFit

コネクタは競合他社製コネクタ対応

弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。

この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。

300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

種別	MF 10/8 MM WS	バージョン
注文番号	2519190000	端子マーカー, 10 x 8 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118531411	
数量	400 ST	
種別	MF 10/5 MM WS	バージョン
注文番号	2519170000	端子マーカー, 10 x 5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118531190	
数量	600 ST	
種別	MF 10/6 MM WS	バージョン
注文番号	2519180000	端子マーカー, 10 x 6 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118531404	
数量	500 ST	
種別	MF 10/16 MM WS	バージョン
注文番号	2886020000	端子マーカー, 10 x 16 mm, 白色
GTIN (EAN)	4064675854623	
数量	150 ST	
種別	MF 10/7.6 MM WS	バージョン
注文番号	2885990000	端子マーカー, 10 x 7.6 mm, ピッチ (mm) (P): 7.60 白色
GTIN (EAN)	4064675854593	
数量	400 ST	
種別	MF 10/10 MM WS	バージョン
注文番号	2886000000	端子マーカー, 10 x 10 mm, 白色
GTIN (EAN)	4064675854609	
数量	300 ST	
種別	MF 10/12 MM WS	バージョン
注文番号	2886010000	端子マーカー, 10 x 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4064675854616	
数量	250 ST	

CRMKIT S 230VAC 4CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ


渡り配線



一般注文データ

種別	CXM CCS 6P GY	バージョン
注文番号	3053180000	CUBESERIES, 短絡接続
GTIN (EAN)	4099987023009	
数量	2 ST	

アクセサリ

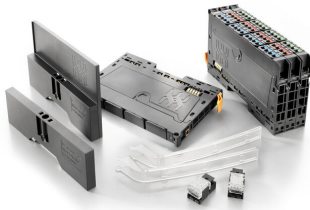

システムアクセサリ
 u-remoteシステム用の幅広いアクセサリをご覧ください。
 アプリケーションをさらに効率的かつ柔軟にする理
 想的な選択肢です。

一般注文データ

種別	UR20-EBK-ACC	バージョン
注文番号	1346610000	End bracket, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
数量	5 ST	