

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

注文番号	3138090000
種別	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X</a>
GTIN (EAN)	4099987365963
数量	1 items

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
幅	800 mm	幅 (インチ)	31.496 inch
長さ	1000 mm	長さ (インチ)	39.37 inch
正味重量	283 g		

## 温度

動作温度	-20 - 50°C
------	------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412
------	--------------------------------------

## ケーブル技術仕様

ケーブル素材	PUR	シースカラー	黒色
ハウジング主要材質	アルミニウム	ケーブル長	5 m

## 一般的な技術データ

LEDモジュールの形状	長方形	動作寿命	60.000 h
保護度合い	IP67	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に Not required 準拠)	

## 接続データ

接続スレッド	なし
--------	----

## 材料データ

ハウジング主要材質	アルミニウム	封止化合物	PUR VO
-----------	--------	-------	--------

## 電気データ

定格電圧	≤ 5 V DC	電源	3.6 W
調光可能	はい		

## 分類

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



図面

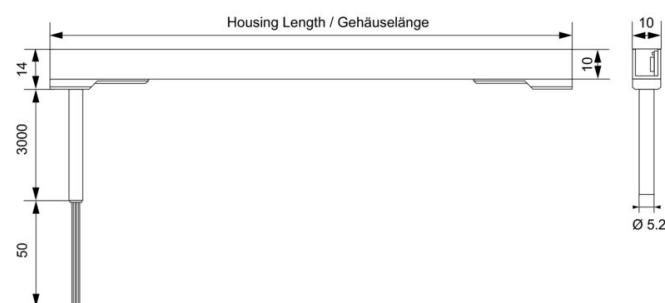

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## M8 / M12 取り付けクリップ



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

種別	SAI-M12-CLIP	バージョン
注文番号	<a href="#">1362750000</a>	
GTIN (EAN)	4050118164879	
数量	10 ST	