

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

注文番号	3138110000
種別	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X
GTIN (EAN)	4099987365987
数量	1 items

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
幅	400 mm	幅 (インチ)	15.748 inch
長さ	1000 mm	長さ (インチ)	39.37 inch
正味重量	224 g		

温度

動作温度 -20 - 50°C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

ケーブル技術仕様

ケーブル素材	PUR	シースカラー	黒色
ハウジング主要材質	アルミニウム	ケーブル長	5 m

一般的な技術データ

LEDモジュールの形状	長方形	動作寿命	60.000 h
保護度合い	IP67	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に準拠)	Not required

接続データ

接続スレッド なし

材料データ

ハウジング主要材質	アルミニウム	封止化合物	PUR V0
-----------	--------	-------	--------

電気データ


定格電圧	≤ 5 V DC	電源	1.8 W
調光可能	はい		

分類

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

図面

図面

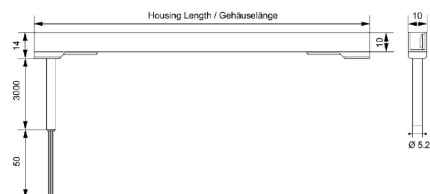

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

M8 / M12 取り付けクリップ



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI-M12-CLIP	バージョン
注文番号	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
数量	10 ST	