

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**一般注文データ**

注文番号	3138120000
種別	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X</a>
GTIN (EAN)	4099987365994
数量	1 items

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
幅	325 mm	幅 (インチ)	12.7952 inch
長さ	1000 mm	長さ (インチ)	39.37 inch
正味重量	326 g		

**温度**

動作温度	-20 - 50°C
------	------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412
------	--------------------------------------

**ケーブル技術仕様**

ケーブル素材	PUR	シースカラー	黒色
ハウジング主要材質	アルミニウム	ケーブル長	5 m

**一般的な技術データ**

LEDモジュールの形状	長方形	動作寿命	60.000 h
保護度合い	IP67	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に Not required 準拠)	

**接続データ**

接続スレッド	なし
--------	----

**材料データ**

ハウジング主要材質	アルミニウム	封止化合物	PUR VO
-----------	--------	-------	--------

**電気データ**

定格電圧	≤ 5 V DC	電源	1.4 W
調光可能	はい		

**分類**

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



図面

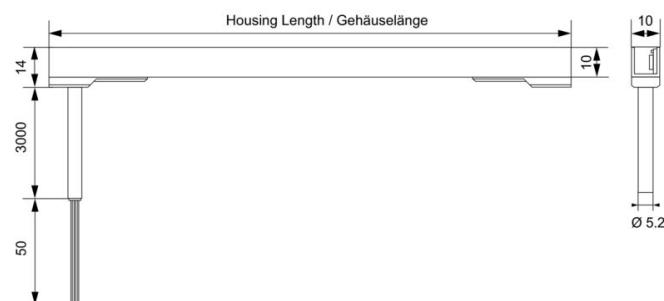

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**M8 / M12 取り付けクリップ**

ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

**一般注文データ**

種別	SAI-M12-CLIP	バージョン
注文番号	<a href="#">1362750000</a>	
GTIN (EAN)	4050118164879	
数量	10 ST	