

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

注文番号	3138120000
種別	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X</a>
GTIN (EAN)	4099987365994
数量	1 items

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
長さ	325 mm	長さ (インチ)	12.7952 inch
正味重量	326 g		

## 温度

動作温度 -20 - 50°C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

## ケーブル技術仕様

ケーブル素材	PUR	シースカラー	黒色
ハウジング主要材質	アルミニウム	ケーブル長	5 m

## 一般的な技術データ

LEDモジュールの形状	長方形	動作寿命	60.000 h
保護度合い	IP67	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に Not required 準拠)	

## 接続データ

接続スレッド なし

## 材料データ

ハウジング主要材質	アルミニウム	封止化合物	PUR V0
-----------	--------	-------	--------

## 電気データ

定格電圧	≤ 5 V DC	電源	1.4 W
調光可能	はい		

## 分類

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		


**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

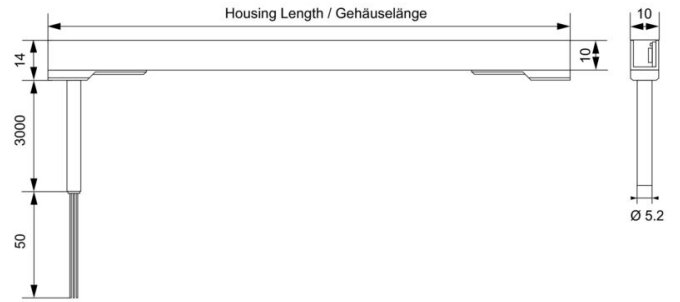

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## M8 / M12 取り付けクリップ



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

種別	SAI-M12-CLIP	バージョン
注文番号	<a href="#">1362750000</a>	
GTIN (EAN)	4050118164879	
数量	10 ST	