

HDC 06B SS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, ベースハウジング、クランプヨークねじ接続標準 |
| 注文番号 | 3139850000 |
| 種別 | HDC 06B SS 1M25G ATEX |
| GTIN (EAN) | 4099987382212 |
| 数量 | 1 items |

HDC 06B SS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数

**寸法と重量**

| | |
|-----------|----------|
| 深さ | 156 mm |
| 高さ | 101 mm |
| 幅 | 80 mm |
| 取付寸法 - 高さ | 60 mm |
| 正味重量 | 770.88 g |

| | |
|-----------|-------------|
| 奥行き (インチ) | 6.1417 inch |
| 高さ (インチ) | 3.9764 inch |
| 幅 (インチ) | 3.1496 inch |
| 取付寸法 - 幅 | 127 mm |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|------------------|
| 周囲温度 | -20 °C...40 °C | 制限温度 | -20 °C ... 80 °C |
|------|----------------|------|------------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------------|----------|-------|----------|
| ハウジング設計 | ベースハウジング | 設置サイズ | 3 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 色 | グレー |
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 種別 | ベースハウジング |
| ハロゲン不使用 | false | BG | 3 |
| 保護度合い | IP55 | | |

寸法

| | |
|---|-------|
| 幅 | 80 mm |
|---|-------|

評価データ IECEx/ATEX

| | | | |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| 証明書番号 (IECEx) | TUEV24ATEX9197X | 証明書番号 (ATEX) | IECExTUR24.0077X |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|

バージョン

| | | | |
|-------|---|------|------|
| 設置サイズ | 3 | 表面仕上 | 粉体塗装 |
| BG | 3 | | |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 06B SS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

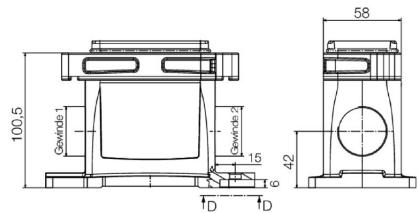

HDC 06B SS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイズ 3 (06B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 06B TOS 1M25G ATEX | バージョン |
| 注文番号 | 3139940000 | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, プラグハウジング、クランプヨークねじ接続、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4099987382304 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 06B TSS 1M25G ATEX | バージョン |
| 注文番号 | 3139950000 | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, プラグハウジング、クランプヨークねじ接続、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4099987382311 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 06B COVER ATEX | バージョン |
| 注文番号 | 3140050000 | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 3, 保護度合い: IP55, ハウジング下部カバー、クランプヨークねじ接続、標準 |
| GTIN (EAN) | 4099987382410 | |
| 数量 | 1 ST | |