

## HDC 10B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	<a href="#">3139860000</a>
種別	HDC 10B SS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382229
数量	1 items

## HDC 10B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	169 mm	奥行き (インチ)	6.6535 inch
高さ	100.5 mm	高さ (インチ)	3.9567 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
長さ	169 mm	長さ (インチ)	6.6535 inch
取付寸法 - 高さ	60 mm	取付寸法 - 幅	104 mm
正味重量	913 g		

## 温度

周囲温度 -20 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

ハウジング設計	ベースハウジング	設置サイズ	4
UL 94 可燃性等級	V-0	色	グレー
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	その他
種別	ベースハウジング	ハロゲン不使用	false
EMC ハウジング	はい	BG	4
保護度合い	IP55		

## 寸法

幅 80 mm

## 評価データIECEX/ATEX

証明書番号 (IECEX) TUEV24ATEX9197X 証明書番号 (ATEX) IECEXTUR24.0077X

## バージョン

設置サイズ 4 表面仕上 その他  
BG 4

## 分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


**HDC 10B SS 1M32G ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

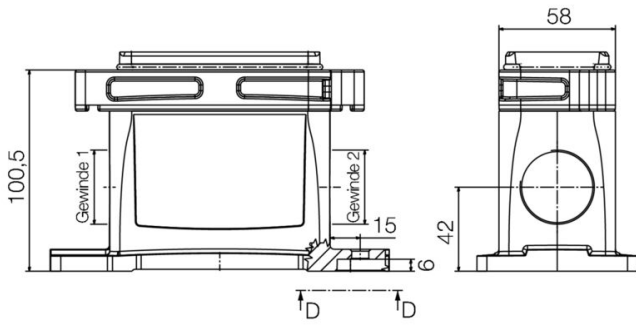

## HDC 10B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## サイズ 4 (10B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) や IECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けた Zone 2 対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

## 一般注文データ

種別	HDC 10B TOS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3139960000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, プラグハウジング
GTIN (EAN)	4099987382328	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 10B TSS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3139970000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, プラグハウジング
GTIN (EAN)	4099987382335	グ, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 10B COVER ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3140060000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, ハウジング下
GTIN (EAN)	4099987382427	部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ:
数量	1 ST	none

## カウンターフレーム



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

種別	HDC IP68 10B FRAME M6	バージョン
注文番号	<a href="#">1110900000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP68, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248886968	カウンターフレーム, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入
数量	1 ST	れ口サイズ: none