

**HDC 24B SS 1M40G ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

**一般注文データ**

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	<a href="#">3139880000</a>
種別	HDC 24B SS 1M40G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382243
数量	1 items

**HDC 24B SS 1M40G ATEX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数

**寸法と重量**

深さ	216 mm
高さ	111.5 mm
幅	80 mm
取付寸法 - 高さ	60 mm
正味重量	1225.48 g

奥行き (インチ)	8.5039 inch
高さ (インチ)	4.3898 inch
幅 (インチ)	3.1496 inch
取付寸法 - 幅	187 mm

**温度**

周囲温度	-20 °C...40 °C	制限温度	-20 °C ... 80 °C
------	----------------	------	------------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

ハウジング設計	ベースハウジング	設置サイズ	8
UL 94 可燃性等級	V-0	色	グレー
表面仕上	その他	種別	ベースハウジング
ハロゲン不使用	false	BG	8
保護度合い	IP55		

**寸法**

幅	80 mm
---	-------

**評価データ IECEx/ATEX**

証明書番号 (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	証明書番号 (ATEX)	IECExTUR24.0077X
---------------	-----------------	--------------	------------------

**バージョン**

設置サイズ	8	表面仕上	その他
BG	8		

**分類**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B SS 1M40G ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

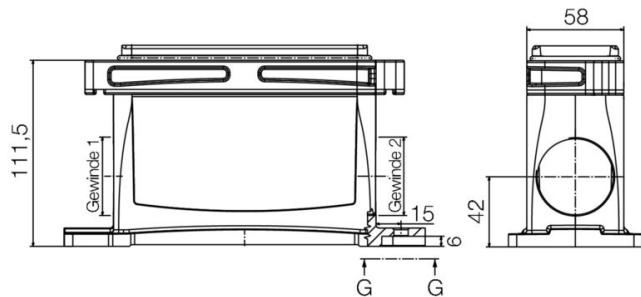

**HDC 24B SS 1M40G ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****サイズ 8 (24B)**

ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

**一般注文データ**

種別	HDC 24B TOS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3140010000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4099987382373	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TOS 2M32G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3140020000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 2*M32
GTIN (EAN)	4099987382380	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TSS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3140030000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4099987382397	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TSS 1M40G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3140040000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4099987382403	
数量	1 ST	

**サイズ 8**

ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

**一般注文データ**

種別	HDC HDD 48 FC EX 1500	バージョン
注文番号	<a href="#">3116690000</a>	HDC挿入, メス型, 1500 V, 極数: 48, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235914	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 48 MC EX 1500	バージョン
注文番号	<a href="#">3116670000</a>	HDC挿入, オス型, 1500 V, 極数: 48, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235792	
数量	1 ST	

## HDC 24B SS 1M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### アクセサリ

種別	HDC HDD 56 FC EX 1000	バージョン
注文番号	<a href="#">3116680000</a>	HDC挿入、メス型, 1000 V, 極数: 56, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235907	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 56 MC EX 1000	バージョン
注文番号	<a href="#">3116660000</a>	HDC挿入、オス型, 1000 V, 極数: 56, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235785	
数量	1 ST	

### サイズ 8 (24B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

### 一般注文データ

種別	HDC 24B COVER ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3140080000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, ハウジング下部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ:
GTIN (EAN)	4099987382441	
数量	1 ST	none

### おねじ M40



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、およびIP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

### 一般注文データ

種別	ADAPS M40-M32-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1261980000</a>	ADAP (KlipponExアダプタ), アダプター, ストレート, M 40,M 32,
GTIN (EAN)	4050118093025	ステンレススチール 1.4404
数量	9 ST	