

## HDC 10B TOS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	<a href="#">3139960000</a>
種別	HDC 10B TOS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382328
数量	1 items

## HDC 10B TOS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

深さ	144 mm	奥行き (インチ)	5.6693 inch
高さ	101 mm	高さ (インチ)	3.9764 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	476 g		

## 温度

周囲温度 -20 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

締付けトルク	6.5 Nm	ハウジング設計	プラグハウジング
設置サイズ	4	UL 94 可燃性等級	V-0
色	グレー	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	その他	種別	プラグ
ハロゲン不使用	false	EMC ハウジング	はい
BG	4	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP55		

## 寸法

幅 58 mm

## 評価データIECEX/ATEX

証明書番号 (IECEX) TUEV24ATEX9197X 証明書番号 (ATEX) IECEXTUR24.0077X

## バージョン

設置サイズ 4 表面仕上 その他  
BG 4

## 分類

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437  
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02  
ECLASS 15.0 27-44-02-02


**HDC 10B TOS 1M32G ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

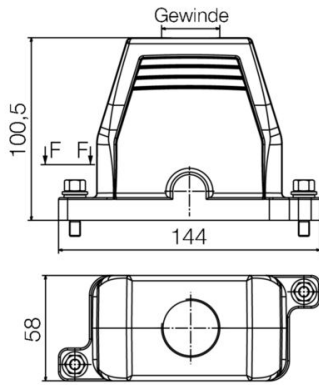

## HDC 10B TOS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## サイズ 4 (10B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) や IECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けた Zone 2 対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

## 一般注文データ

種別	HDC 10B SS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3139860000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4099987382229	
数量	1 ST	
種別	HDC 10B AS ATEX	バージョン
注文番号	<a href="#">3139910000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4099987382274	
数量	1 ST	

## カウンターフレーム



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

種別	HDC IP68 10B FRAME M6	バージョン
注文番号	<a href="#">1110900000</a>	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP68, 勘合状態, カウンターフレーム, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4032248886968	
数量	1 ST	