

HDC 16B TSS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc)などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	3140000000
種別	HDC 16B TSS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382366
数量	1 items

HDC 16B TSS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数

**寸法と重量**

深さ	164 mm	奥行き (インチ)	6.4567 inch
高さ	111 mm	高さ (インチ)	4.3701 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	523.6 g		

温度

周囲温度	-20 °C...40 °C	制限温度	-20 °C ... 80 °C
------	----------------	------	------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

ハウジング設計	プラグハウジング	設置サイズ	6
UL 94 可燃性等級	V-0	色	グレー
表面仕上	その他	種別	プラグ
ハロゲン不使用	false	BG	6
保護度合い	IP55		

寸法

幅	58 mm
---	-------

評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	証明書番号 (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
---------------	-----------------	--------------	------------------

バージョン

設置サイズ	6	表面仕上	その他
BG	6		

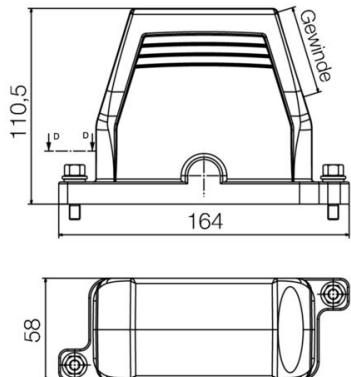
分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16B TSS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

HDC 16B TSS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**サイズ 6 (16B)**

ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

種別	HDC 16B SS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	3139870000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, ベースハウジング、クランプヨークねじ接続、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4099987382236	
数量	1 ST	
種別	HDC 16B AS ATEX	バージョン
注文番号	3139920000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 6, 保護度合い: IP55, 隔壁ハウジング、クランプヨークねじ接続、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4099987382281	
数量	1 ST	

サイズ 6

ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

種別	HDC HDD 24 FC EX 1500	バージョン
注文番号	3116650000	HDC挿入、メス型、1500 V、極数: 24、クリンプ接続、設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4099987235778	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 24 MC EX 1500	バージョン
注文番号	3116630000	HDC挿入、オス型、1500 V、極数: 24、クリンプ接続、設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4099987235754	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 32 FC EX 1000	バージョン
注文番号	3116640000	HDC挿入、メス型、1000 V、極数: 32、クリンプ接続、設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4099987235761	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 32 MC EX 1000	バージョン
注文番号	3116620000	HDC挿入、オス型、1000 V、極数: 32、クリンプ接続、設置サイズ: 6
GTIN (EAN)	4099987235747	
数量	1 ST	