

HDC 24B TOS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	3140010000
種別	HDC 24B TOS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382373
数量	1 items

HDC 24B TOS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

深さ	191 mm	奥行き (インチ)	7.5197 inch
高さ	111 mm	高さ (インチ)	4.3701 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	646 g		

温度

周囲温度 -20 °C...40 °C 制限温度 -20 °C ... 80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

ハウジング設計	プラグハウジング	設置サイズ	8
UL 94 可燃性等級	V-0	色	グレー
表面仕上	その他	種別	プラグ
ハロゲン不使用	false	BG	8
保護度合い	IP55		

寸法

幅 58 mm

評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (IECEx) TUEV24ATEX9197X 証明書番号 (ATEX) IECEXTUR24.0077X

バージョン

設置サイズ 8 表面仕上 その他
BG 8

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24B TOS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

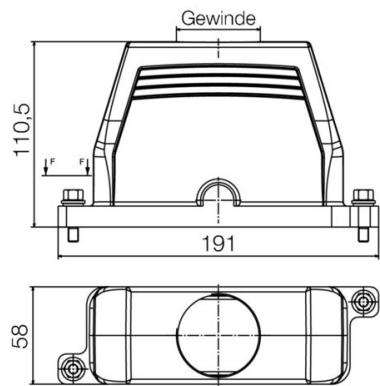

HDC 24B TOS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイズ 8 (24B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

種別	HDC 24B SS 1M40G ATEX	バージョン
注文番号	3139880000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, ベースハウジング、クランプヨークねじ接続、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4099987382243	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SS 2M40G ATEX	バージョン
注文番号	3139890000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, ベースハウジング、クランプヨークねじ接続、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4099987382250	
数量	1 ST	

サイズ 8



IECEx
ATEX

ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

種別	HDC HDD 48 FC EX 1500	バージョン
注文番号	3116690000	HDC挿入、メス型、1500 V、極数: 48、クリンプ接続、設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235914	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 48 MC EX 1500	バージョン
注文番号	3116670000	HDC挿入、オス型、1500 V、極数: 48、クリンプ接続、設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235792	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 56 FC EX 1000	バージョン
注文番号	3116680000	HDC挿入、メス型、1000 V、極数: 56、クリンプ接続、設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235907	
数量	1 ST	
種別	HDC HDD 56 MC EX 1000	バージョン
注文番号	3116660000	HDC挿入、オス型、1000 V、極数: 56、クリンプ接続、設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4099987235785	
数量	1 ST	

HDC 24B TOS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイズ 8 (24B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

種別	HDC 24B TSS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	3140030000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4099987382397	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B TSS 1M40G ATEX	バージョン
注文番号	3140040000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 8, 保護度合い: IP55, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
GTIN (EAN)	4099987382403	
数量	1 ST	