

HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) やIECEX (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けたZone 2対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, ハウジング下部カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	3140060000
種別	HDC 10B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382427
数量	1 items

HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	144 mm	奥行き (インチ)	5.6693 inch
高さ	31 mm	高さ (インチ)	1.2205 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
正味重量	153.12 g		

温度

周囲温度 -20 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

締付けトルク	6.5 Nm	ハウジング設計	ハウジング下部カバー
設置サイズ	4	UL 94 可燃性等級	V-0
色	グレー	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	その他	種別	カバー
ハロゲン不使用	false	EMC ハウジング	はい
BG	4	保護度合い	IP55

寸法

幅 58 mm

評価データIECEX/ATEX

証明書番号 (IECEX) TUEV24ATEX9197X 証明書番号 (ATEX) IECEXTUR24.0077X

バージョン

設置サイズ 4 表面仕上 その他
BG 4

分類

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02


HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

図面

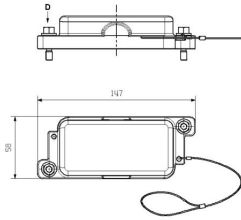

HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

サイズ 4 (10B)



ATEX (T II 3G Ex ec IIC T6 Gc) や IECEx (Ex ec IIC T6 Gc) などの承認を受けた Zone 2 対応ケーブル分離オプションにより、設置やメンテナンスが簡単になり、より良い準備が可能になります。ここで提供される承認済みコネクタは、必ず対応する承認済みのハウジングやインサートとセットで使用し、負荷のかかっていない状態でのみ取り外しが可能です。

一般注文データ

種別	HDC 10B AS ATEX	バージョン
注文番号	3139910000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
GTIN (EAN)	4099987382274	
数量	1 ST	
種別	HDC 10B SS 1M32G ATEX	バージョン
注文番号	3139860000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP55, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4099987382229	
数量	1 ST	