

## SAISGP-M-5A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

注文番号	3150920000
種別	<a href="#">SAISGP-M-5A-M12-WDF</a>
GTIN (EAN)	4099987610841
数量	1 items

## SAISGP-M-5A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

認可	CULUS
ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E307231

## 寸法と重量

直径	29 mm	壁厚、最大	5 mm
正味重量	27 g		

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	
コーディング	A-coded	
接触表面	Ni/Au	
LED	いいえ	
接続方式	PUSH IN	
ハウジング主要材質	PA 66	
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	
ケーブル直径、最大	8 mm	
ケーブル直径、最小	4 mm	
導体断面、最大	0.75 mm <sup>2</sup>	
導体断面、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	
公称電圧	60 V	
公称電流	4 A	
保護度合い	IP67	
プラグイン回数	≥ 100	
汚染度	3	
接点形状 (オス/メス)	オス型	
定格電圧	定格電圧	48 V
	電圧種別	AC
	定格電圧	60 V
	電圧種別	DC
シールド接続	いいえ	
スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛	
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C	

## 標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

## 一般的な技術仕様

極数	5	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接触表面	Ni/Au
LED	いいえ	接続方式	PUSH IN
UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	PA 66
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ	導体断面、固定式、最大	0.75 mm <sup>2</sup>
導体断面、固定式、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	0.75 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	公称電圧	60 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP67
プラグイン回数	≥ 100	汚染度	3
スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

**SAISGP-M-5A-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGP-M-5A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図



極スキーム




**SAISGP-M-5A-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

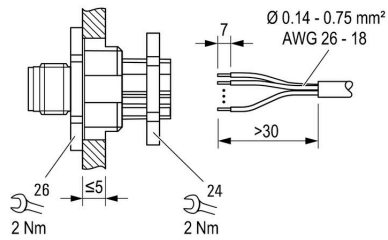

**SAISGP-M-5A-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## SAISGP-M-5A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## EMC 対応真鍮製ナット



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU EMV M20	バージョン	
注文番号	<a href="#">1777630000</a>		SKMU MS EMV (真鍮製ロックナット - EMC), ロックナット, M 20,
GTIN (EAN)	4032248157907		3.6 mm, 真鍮, ニッケルメッキ
数量	100 ST		