

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



5S やリーンマネジメントの手法にヒントを得たワイドミュラーのフォームインサートは、効率的で整理された作業場を実現します。モジュラ形状のため、多くの利点があり、個々の要求に応じて選択できます。

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------|
| 注文番号 | 3155240000 |
| 種別 | TCB INL THIRD 1 |
| GTIN (EAN) | 4099987654630 |
| 数量 | 1 items |

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----|--------|-----------|--------------|
| 深さ | 50 mm | 奥行き (インチ) | 1.9685 inch |
| 高さ | 390 mm | 高さ (インチ) | 15.3543 inch |
| 幅 | 185 mm | 幅 (インチ) | 7.2835 inch |
| 直径 | 0 mm | 正味重量 | 952.76 g |

技術データ

| | |
|------|----------------------|
| 項目説明 | フォームインレイ、汎用、 大, 空 |
|------|----------------------|

ツールチェスト

| | |
|-------|-------|
| アセンブリ | ツール付き |
|-------|-------|

品揃え

| | |
|----|------|
| 直径 | 0 mm |
|----|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC011819 | ETIM 9.0 | EC011819 |
| ETIM 10.0 | EC011819 | ECLASS 14.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 15.0 | 21-07-04-12 | | |

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | STRIPAX 16 | バージョン |
| 注文番号 | 9005610000 | ツール、ストリッピングおよび切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190183875 | |
| 数量 | 1 ST | |

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | PZ 16 | バージョン |
| 注文番号 | 9012600000 | プレスツール、ワイヤ端フェルール用圧着ツール、6mm ² 、16mm ² 、イン |
| GTIN (EAN) | 4008190035440 | デントクリンプ |
| 数量 | 1 ST | |

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別 | KT 8 | バージョン |
| 注文番号 | 9002650000 | カッターツール, 片手操作用の切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| 数量 | 1 ST | |

ツール




- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別 | CST | バージョン |
| 注文番号 | 9030500000 | ツール, シーストリッパー |
| GTIN (EAN) | 4008190062293 | |
| 数量 | 1 ST | |

アクセサリ / 交換部品

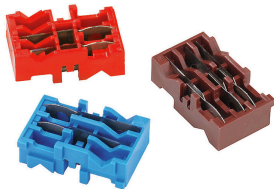

- 直径 2.5 ~ 8 mm の同軸ケーブルおよび丸型 (シールド仕様) データケーブル
- 一度の操作による 1 段階、2 段階、3 段階の被覆剥き

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別 | MEKA BR CST | バージョン |
| 注文番号 | 9032010000 | アクセサリ, カッターカセット |
| GTIN (EAN) | 4008190135928 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | MEKA BL CST | バージョン |
| 注文番号 | 9032020000 | アクセサリ, カッターカセット |
| GTIN (EAN) | 4008190153236 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | MEKA RT CST | バージョン |
| 注文番号 | 9032040000 | アクセサリ, カッターカセット |
| GTIN (EAN) | 4008190004644 | |
| 数量 | 1 ST | |