

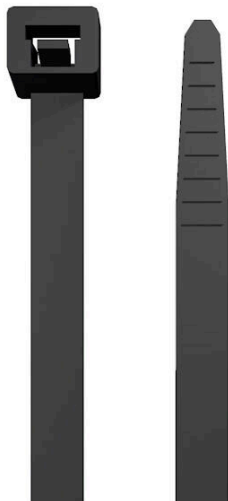
CB 140/3,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

注文番号	3156070000
種別	CB 140/3,6 TR BK
GTIN (EAN)	4099987657792
数量	25000 items

CB 140/3,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0 mm	高さ	140 mm
高さ (インチ)	5.5118 inch	幅	3.6 mm
幅 (インチ)	0.1417 inch	正味重量	0 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66	引張耐性	180 N
バンドル直径、最大	33 mm	引張り強さ (ポンド荷重)	40 lbf
バンドル直径、最小	3 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		