


## CB 370/3,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

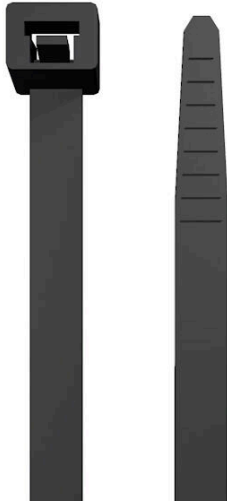

## 一般注文データ

注文番号	3156230000
種別	<a href="#">CB 370/3,6 TR BK</a>
GTIN (EAN)	4099987658324
数量	11000 items

## CB 370/3,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	0 mm	高さ	370 mm
高さ (インチ)	14.5669 inch	幅	3.6 mm
幅 (インチ)	0.1417 inch	正味重量	0.02 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66	引張耐性	180 N
バンドル直径、最大	102 mm	引張り強さ (ポンド荷重)	40 lbf
バンドル直径、最小	3 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		