

HDC MHP 100 FC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

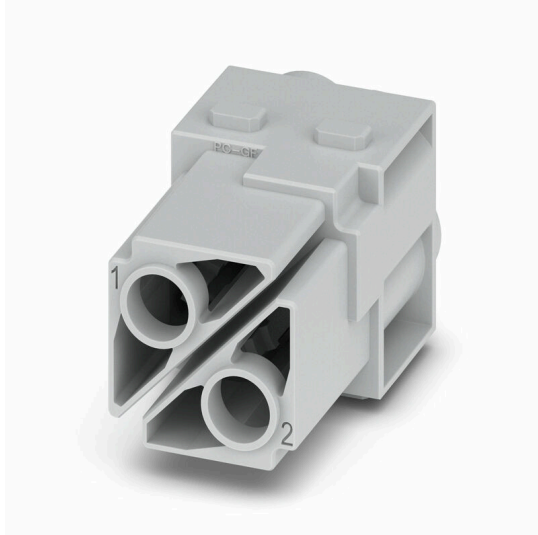

柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 100 A, 極数: 2, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 2
注文番号	3157230000
種別	HDC MHP 100 FC 2
GTIN (EAN)	4099987663458
数量	1 items

HDC MHP 100 FC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	50.9 mm	高さ (インチ)	2.0039 inch
幅	34 mm	幅 (インチ)	1.3386 inch
正味重量	18 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	1012 Ω	プラグイン回数	≥ 500
種別	メス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	100 A	必要なプラグインスロット	2

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン


接続方式	クリンプ接続	導体断面、最大	35 mm ²
導体断面、最小	10 mm ²		

分類


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

図面

定格低減曲線

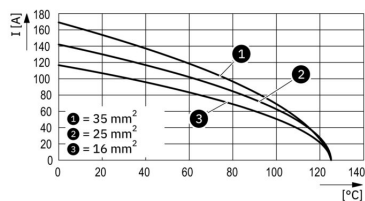

図面

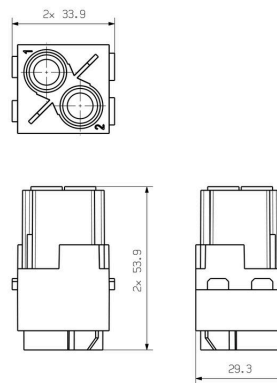

HDC MHP 100 FC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

100 A クリンプ接点



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC MHP100 F 10 2	バージョン
注文番号	3157270000	メス型, 銀色, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663496	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP100 F 16 2	バージョン
注文番号	3157280000	メス型, 銀色, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663502	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP100 F 25 2	バージョン
注文番号	3157290000	メス型, 銀色, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663519	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP100 F 35 2	バージョン
注文番号	3157300000	メス型, 銀色, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663526	
数量	10 ST	

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	バージョン
注文番号	1480380000	ModuPlug, 接点解除ツール
GTIN (EAN)	4050118288933	
数量	1 ST	