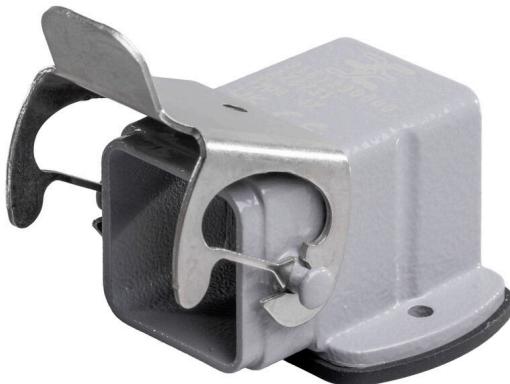


HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
注文番号	3161290000
種別	HDC 04A ASWLU 1M20G CS
GTIN (EAN)	4099987786089
数量	1 items

HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数

**寸法と重量**

深さ	26 mm	奥行き (インチ)	1.0236 inch
高さ	53 mm	高さ (インチ)	2.0866 inch
幅	37 mm	幅 (インチ)	1.4567 inch
取付寸法 - 幅	30 mm	正味重量	34.6 g

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 20	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	締付けトルク	0.5 Nm
側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	1	ケーブル導入口	アングル
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 7035
BG	1	Moduplug®に最適	いいえ

一般データ

締付けトルク	0.5 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65 (電源接続時)
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

寸法

穴ピッチ長 A2	30 mm	ケーブル導入口	アングル
幅ハウジングC	25 mm	幅の基準C1	42 mm
ハウジングの全長	42 mm	ハウジングBの高さ	26 mm
基準B1の高さ	3 mm		

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

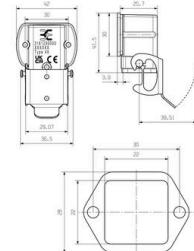

HDC 04A ASWLU 1M20G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**カバー**

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 04A DODL 2BO	バージョン
注文番号	1665740000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422769	
数量	1 ST	
種別	HDC 04A DMCL 2BO	バージョン
注文番号	1665750000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
GTIN (EAN)	4008190422776	
数量	1 ST	