

HDC 16D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	3164290000
種別	HDC 16D TOBU 1M32 BP
GTIN (EAN)	4099987800143
数量	1 items

HDC 16D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	61 mm	奥行き (インチ)	2.4016 inch
高さ	88 mm	高さ (インチ)	3.4646 inch
幅	56 mm	幅 (インチ)	2.2047 inch
正味重量	115 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	標準
設置サイズ	3	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
内付スレッド	M 32	色 (RAL)	RAL 9011
BG	3	Moduplug®に最適	いいえ

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	プラスチック
表面仕上	プラスチック被覆	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	プラスチック

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	61 mm	ハウジングBの高さ	61 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

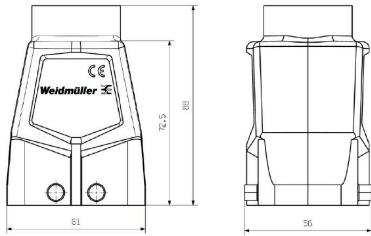

HDC 16D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

隔壁ハウジング



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 06B ABU BP	バージョン
注文番号	3107170000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4099987172066	ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	

ベースハウジング



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 06B SBU 1M25 BP	バージョン
注文番号	3164370000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4099987800600	ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SBU 2M25 BP	バージョン
注文番号	3164380000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32
GTIN (EAN)	4099987800624	
数量	1 ST	

サイズ 3



プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。
電極数 : 6
定格電流 : 24 A
定格電圧 : 500 V
UL/CSA 準拠公称電圧 : 600 V AC/DC

HDC 16D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	HDC HE 6 FP	バージョン
注文番号	1873520000	HDC挿入、メス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 6 MP	バージョン
注文番号	1873530000	HDC挿入、オス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
数量	1 ST	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M32-1/K68	バージョン
注文番号	1909880000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536801	トレート, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5バール (30分), ポリアミド6