

HDC 24D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	3164300000
種別	HDC 24D TOBU 1M32 BP
GTIN (EAN)	4099987800167
数量	1 items

HDC 24D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	74 mm	奥行き (インチ)	2.9134 inch
高さ	88 mm	高さ (インチ)	3.4646 inch
幅	56 mm	幅 (インチ)	2.2047 inch
正味重量	141 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 32	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	上部ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	高
設置サイズ	4	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
内付スレッド	M 32	色 (RAL)	RAL 9011
BG	4	Moduplug®に最適	はい

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	プラスチック
表面仕上	プラスチック被覆	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	プラスチック

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングの全長	74 mm
ハウジングBの高さ	72.5 mm		

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

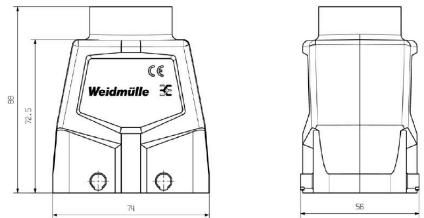

HDC 24D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**隔壁ハウジング**

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 10B ABU BP	バージョン
注文番号	3107160000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4099987172042	ハウジング、下側のサイドロッククランプ、サイドロッククランプは交換不可、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	

ベースハウジング

プラスチックエンクロージャーは、金属の抵抗が不十分な用途に特に最適的です。さらに、このスライドに示すエンクロージャーは、標準のアルミ製のエンクロージャよりも軽量で、わずかに安価です。そのため、素材の強度がそれほど必要ない用途では、プラスチック製エンクロージャを使用することが賢い選択であると言えます。密閉性は変わらず IP65 を保持しています。

一般注文データ

種別	HDC 10B SBU 1M25 BP	バージョン
注文番号	3164390000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング、下側のサイドロッククランプ、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: 1*M25, M 25, M 32
GTIN (EAN)	4099987800648	
数量	1 ST	
種別	HDC 10B SBU 2M25 BP	バージョン
注文番号	3164400000	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング、下側のサイドロッククランプ、標準、ケーブル取り入れ口サイズ: 2*M25, M 25, M 32
GTIN (EAN)	4099987800662	
数量	1 ST	

サイズ 4

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。
 電極数 : 10
 定格電流 : 16 A
 定格電圧 : 500 V
 UL/CSA 準拠の公称電圧 : 600 V AC/DC

HDC 24D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

種別	HDC HE 10 FP	バージョン
注文番号	1873540000	HDC挿入、メス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4
GTIN (EAN)	4032248458158	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 10 MP	バージョン
注文番号	1873550000	HDC挿入、オス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4
GTIN (EAN)	4032248458165	
数量	1 ST	

IP68 バージョン

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M32-1/K68	バージョン
注文番号	1909880000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536801	トレート, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66,
数量	20 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6